

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠のPushPull のプラグインコネクタ、金属製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	アダプター
注文番号	1302000000
種別	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:46:22 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	25.7 mm	奥行き (インチ)	1.012 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	24.2 mm	幅 (インチ)	0.953 inch
正味重量	61.533 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

一般基準

証明書番号 (cULus)	E316369
---------------	---------

一般データ

ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67
取り付け方式	2本のネジ、M3 (別売)	色	その他

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

作成日 2024/07/04 6:46:22 CEST

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

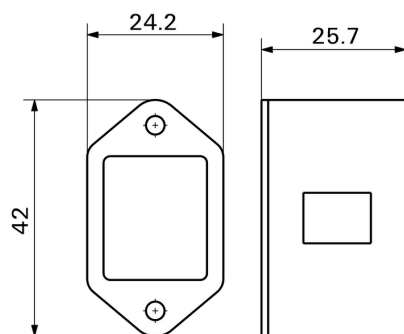

寸法図

