

SFR 1/12 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

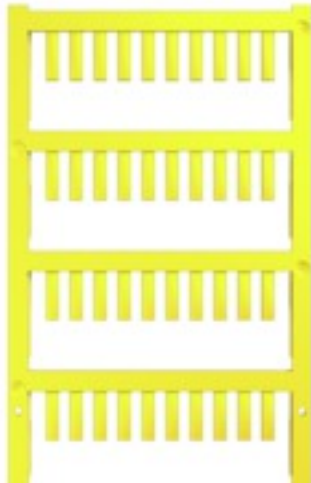

スリムフィックス Redesign SFR は、使い慣れた スリムフィックス 導体マーカを変更したもので、設置が大幅に簡素化されています。マーカをケーブルに滑らせるだけで、すぐに確実に固定できます。

一般注文データ

バージョン	SlimFix R, 導体およびケーブルマーカ, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 5.8 mm, 黄色
注文番号	1318650000
種別	SFR 1/12 MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118124453
数量	400 Stück
互換性を有するプリンター	2715590000 2438520000 2438510000

作成日 2024/07/04 10:29:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SFR 1/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.472 inch
幅	5.8 mm	幅 (インチ)	0.228 inch
正味重量	0.158 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MultiCard
ラベリングフィールドのサイズ	12 x 3.2 mm	
動作温度範囲	-40...100 °C	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
幅	5.8 mm	
推奨業種	輸送, 機械	
材質	ポリアミド66	
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = 導体およびケーブルマーカース	
色	黄色	

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体外径	1.7 - 2.1 mm
導体外径、最大	2.1 mm	導体外径、最小	1.7 mm
導体断面、最大	0.75 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
接続配線の断面	0.5 - 0.75 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
製品変更通知	MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 10:29:12 CEST

SFR 1/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

