

SM DIA 60-22 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

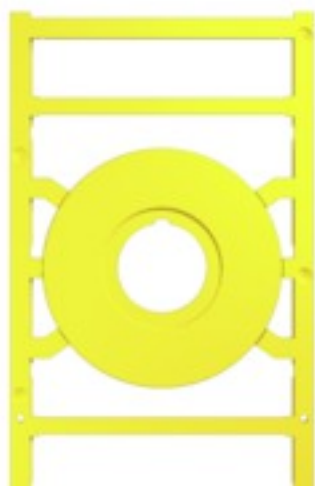

SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー
は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | SwitchMark, デバイスマーカー, 60 x 60 mm, 直径 60 ~ 22 mm, シーメンス 3 SB, Eaton Moeller M22-PV, 顧客の仕様に準拠 |
| 注文番号 | 1323740000 |
| 種別 | SM DIA 60-22 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118127003 |
| 数量 | 2 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SM DIA 60-22 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|-----------|------------|
| 深さ | 1.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.047 inch |
| 高さ | 60 mm | 高さ (インチ) | 2.362 inch |
| 幅 | 60 mm | 幅 (インチ) | 2.362 inch |
| 直径 | 22 mm | 正味重量 | 7 g |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | |
|-----------------|---|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| ハロゲン | いいえ |
| バージョン | 自己接着型 |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 印刷文字 | 顧客要件に基づく (M-PrintPROファイルを送信してください) |
| 幅 | 60 mm |
| 材質 | ポリアミド66 |
| 用途/製造元 | 直径60 ~ 22 mm, シーメンス3 SB, Eaton Moeller M22-PV |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = デバイスマーカー |
| 色 | 顧客の仕様に準拠 |

装置マーカー

| | | | |
|------|-----|----|-------|
| ハロゲン | いいえ | 直径 | 22 mm |
|------|-----|----|-------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

SM DIA 60-22 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

