

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

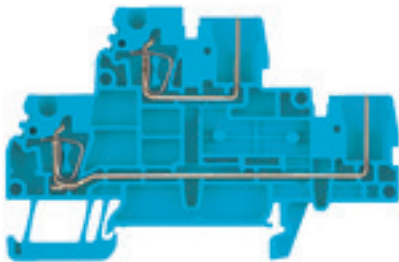

一部の用途では、差し込み式モジュールソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュールおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 二重層端子, 定格断面: 2.5 mm², 耐張クランプ接続
注文番号	<a href="#">1348970000</a>
種別	ZDT 2.5/2 BL
GTIN (EAN)	4050118153101
数量	50 Stück

作成日 2024/10/03 23:30:07 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き (インチ)	2.047 inch
DIN レールを含む奥行き	52.5 mm	高さ	80.5 mm
高さ (インチ)	3.169 inch	幅	5.1 mm
幅 (インチ)	0.201 inch	正味重量	9.67 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## CSA評価データ

導体断面積の最小 (cCSAusX)	26 AWG	現在のサイズD (cCSAus)	5 A
証明書番号 (cCSAus)	154685-1460993	配線の最大断面 (cCSAusX)	12 AWG
電圧サイズC (cCSAus)	300 V	電圧規模D (cCSAus)	600 V
電流サイズC (cCSAus)	20 A		

## UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	12 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG
現在のサイズC (cURus)	20 A	現在のサイズD (cURus)	5 A
証明書番号 (cURus)	E60693	電圧サイズC (cURus)	300 V
電圧サイズD (cURus)	600 V		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A2	クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>	刃寸法	0.6 x 3.5 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12	接続数	4
接続方向	上部	接続方式	耐張クランプ接続
被覆剥き長さ	10 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm <sup>2</sup>

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続方向	上部
------	----

## システム仕様

バージョン	耐張クランプ接続 (2 個) - プラグイン接続 (2 個), プラグ接続可能	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	2	レベル数	2
レベルごとのクランプポイント数	4	内部で交差接続されたレベル	いいえ
レール	TS 35		

作成日 2024/10/03 23:30:07 CEST

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 全般

レール	TS 35	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12
標準	IEC 61984, IEC60947-7-1 に準拠	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 26

## 材料データ

材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格断面	2.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	500 V
クランプ支持 & 差し込み式システムの最大電圧	690 V	定格 DC 電圧	500 V
定格電流	24 A	最大導体電流	24 A
標準	IEC 61984, IEC60947-7-1 に準拠	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
定格インパルス耐電圧	6 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W
汚染度	3		

## 追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
開放側面	右		

## 分類

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-17
ECLASS 14.0	27-25-01-17		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可
----



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

作成日 2024/10/03 23:30:07 CEST

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)[UKCA declaration of conformity](#)[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Usage of terminals in EXi atmospheres](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ


[Catalogues in PDF-format](#)

**ZDT 2.5/2 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

 図面



## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ケーブル負荷解放部品



ケーブル負荷解放部品は、接触を機械的応力から保護し、クランプ点から不用意に解放されないようにコネクタを保護します。

## 一般注文データ

種別	ZZE ZP2.5/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1866220000</a>	Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 19.9 mm
GTIN (EAN)	4032248480845	
数量	25 Stück	
種別	ZZE ZP2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1816140000</a>	Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 9.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370719	
数量	25 Stück	

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 保護カバー



プラグ接点のカバーは、例えば埃による汚れなどの外部の影響から保護します。

## 一般注文データ

種別	ZAD ZT/ZPS2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1861030000</a>	Zシリーズ, カバープレート, 黄色, 4.2 mm
GTIN (EAN)	4032248418428	
数量	25 Stück	

## スクリュードライバ (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

種別	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">2749610000</a>	取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118896350	
数量	1 Stück	

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ZGB 旋回可能グループタグホルダー




ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

種別	ZGB 30/3.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1778290000</a>	端子台マーカ、端子マーカ、32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 白色
GTIN (EAN)	4032248161065	
数量	20 Stück	
種別	ZGB 15	バージョン
注文番号	<a href="#">1636530000</a>	端子台マーカ、端子マーカ、15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, 白色
数量	20 Stück	
種別	ZGB 30	バージョン
注文番号	<a href="#">1611930000</a>	端子台マーカ、端子マーカ、32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, 白色
数量	20 Stück	

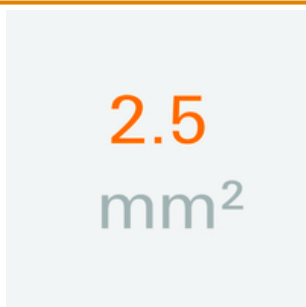2.5 mm<sup>2</sup>

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

種別	ZAP/TW ZDT2.5/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1816110000</a>	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
GTIN (EAN)	4032248370689	
数量	50 Stück	



## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Z シリーズ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

種別	ZTA ZT2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1827080000</a>	アクセサリ, テストアダプター, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248411276	
数量	25 Stück	
種別	ZTA ZT2.5/ZA	バージョン
注文番号	<a href="#">1847600000</a>	アクセサリ, テストアダプター, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248412679	
数量	25 Stück	

## 垂直交差接続



垂直コネクタを使用すると、端子台のふたつの層を接続できます。これにより、多層端子台の複数階層で電位を乗算できます。

## 一般注文データ

種別	ZVQ 2.5/1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1720700000</a>	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190374006	
数量	50 Stück	

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## STR 透明ストリップ



## 一般注文データ

種別	STR 7 F.SCHT 7	バージョン
注文番号	<a href="#">0515300000</a>	端子台マーカー, 保護キャップ, 27 x 6.3 mm, 透明
GTIN (EAN)	4008190182175	
数量	20 Stück	

## 空白



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用に開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ZS 10/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1610000000</a>	ZS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190263171	レン・ブラッドリー, 白色
数量	480 Stück	

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/6 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693840000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693800000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693810000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693890000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693830000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693820000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693860000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1909000000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693850000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693870000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
数量	20 Stück	

作成日 2024/10/03 23:30:07 CEST

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/10 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1693880000</a>	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
数量	20 Stück	

## コーディングパーツ

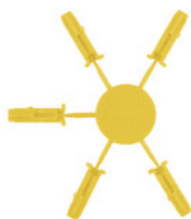

コーディングピンを使用することで、個別コーディングオプションにより、プラグイン接続に問題が生じないことを保証します。

## 一般注文データ

種別	KOSF ZT2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1816150000</a>	Zシリーズ, コーディングパーツ, 黄色, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726	
数量	50 Stück	

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1,000 Stück	

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルを送りください。

## 一般注文データ

種別	WS 10/5 M MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1792000000</a>	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248223862	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 Stück	

## ロックエレメント



ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

## 一般注文データ

種別	ZVR ZP2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1816130000</a>	Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 3.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370702	
数量	25 Stück	

種別	ZVR ZPS2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1878620000</a>	Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 15 mm
GTIN (EAN)	4032248471591	
数量	20 Stück	

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

種別	ZP 2.5/1AN/QV/15	バージョン
注文番号	<a href="#">1815330000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370139	
数量	10 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1815240000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342525	
数量	25 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1815190000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370061	
数量	50 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1815210000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370092	
数量	25 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1815270000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342556	
数量	20 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/13	バージョン
注文番号	<a href="#">1815310000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370115	
数量	10 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1815230000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342518	
数量	25 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/17	バージョン
注文番号	<a href="#">1815350000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370153	
数量	10 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/1 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">1820570000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, 緑色, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370078	
数量	50 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1815260000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342549	
数量	20 Stück	

作成日 2024/10/03 23:30:07 CEST

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZP 2.5/1AN/QV/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1815280000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342563	
数量	20 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1815300000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342587	
数量	20 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1815200000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370085	
数量	25 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/11	バージョン
注文番号	<a href="#">1815290000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342570	
数量	20 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1815220000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370108	
数量	25 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1815250000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342532	
数量	25 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/16	バージョン
注文番号	<a href="#">1815340000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370146	
数量	10 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/14	バージョン
注文番号	<a href="#">1815320000</a>	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370122	
数量	10 Stück	

## 結合



カップリングは、ベース端子台なしで WeiCoS コネクタシステムを使用する可能性をもたらします。このシステムは、2 線導体を接続するために、フローティングアプリケーションまたは恒久的に実装されたアプリケーションとして使用できます。

## 一般注文データ

種別	ZVLA DF CL ZPS2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1878610000</a>	Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 黄色
GTIN (EAN)	4032248471584	
数量	20 Stück	

作成日 2024/10/03 23:30:07 CEST

## ZDT 2.5/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZVLA RC ZPS2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1866260000</a>	Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 黄色, 8.8 mm
GTIN (EAN)	4032248524754	
数量	20 Stück	
種別	ZVLA SC ZPS2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1866240000</a>	Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 黄色, 15 mm
GTIN (EAN)	4032248513376	
数量	20 Stück	
種別	ZVLA1 ZPS2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1866250000</a>	Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 黄色, 8.8 mm
GTIN (EAN)	4032248524761	
数量	20 Stück	