

## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 5, 撚線/ケーブル長: 0.2 m, 前面取付け
注文番号	<a href="#">1353790000</a>
種別	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156522
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:12:08 CET

## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 23 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	PG 9	コーディング	A-coded
ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C	ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
プラグング回数	≥ 100	保護度合い	IP67, ねじ込み
定格電圧	60 V	定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A
接触表面	金メッキ	極数	5

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

## 一般データ

ケーブルグランド	PG 9	ケーブル長	0.2 m
コーディング	A-coded	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	プラグング回数	≥ 100
保護度合い	IP67, ねじ込み	取り付けスレッド	PG 9
取り付け方式	前面取付け	定格電圧	60 V
定格電圧	250 V (4極) / 60 V (5極)	定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A
導体外径	-	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	燃線/ケーブル長	0.2 m
極数	5	配線断面 (印刷/オンライン)	AWG 18

## 分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03
ECLASS 14.0	27-44-01-03		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/11/05 19:12:08 CET


**SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

極スキーム

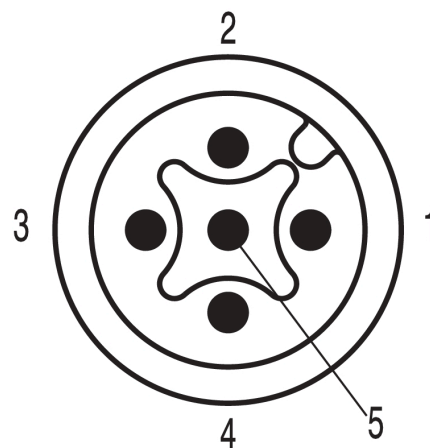

## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU PG9-MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872243	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	