

SAIBC-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

クリンプ接続は、高い機能信頼性を特徴とします。この接続技術により、導体は接点にクリンプされ、次いでコンタクトキャリアに接合されます。導体と圧着部との接続部は、耐振性および長期的な安定性を有します。

クリンプ接点は別途注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12, メス型ソケット、ストレート
注文番号	1380620000
種別	SAIBC-D-PN-6.5-C5
GTIN (EAN)	4050118182620
数量	1 Stück

SAIBC-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 25 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径	6.5 mm	ケーブル直径、最大	6.7 mm
ケーブル直径、最小	6.3 mm	コーディング	D-coded
シールド接続	はい	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C	ハウジング主要材質	CuZn
プラグイング回数	≥ 200	保護度合い	IP67
定格電圧	50 V	定格電流	4 A
導体断面、最大	0.5 mm ²	導体断面、最小	0.34 mm ²
接続断面積、最大	0.5 mm ²	接続断面積、最小	0.34 mm ²
接続方式	クリンプ接続	接触表面	金メッキ
極数	4	汚染度	3

一般情報

極数	4	接続 1	M12
接続 2	クリンプ	ハウジング主要材質	CuZn
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
保護度合い	IP67	プラグイング回数	≥ 200

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101	鉄道車両の火災の安全性	According to EN 45545, HL1 - HL3
--------	-----------------	-------------	----------------------------------

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/07/04 6:30:00 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


SAIBC-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

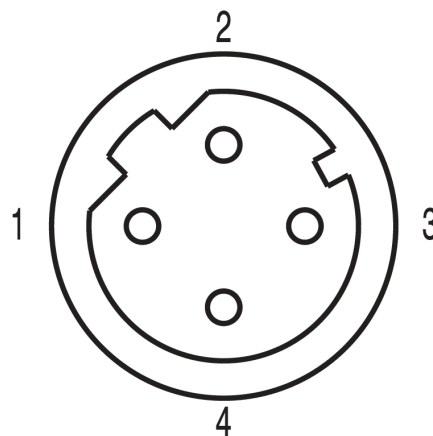

SAIBC-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... M12 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI-TMCD	バージョン
注文番号	1381710000	プレスツール
GTIN (EAN)	4050118183764	
数量	1 Stück	
種別	SAI-CEH075	バージョン
注文番号	1381760000	プレスツール
GTIN (EAN)	4050118183832	
数量	1 Stück	
種別	SAI-CEH-M12D-KCR075	バージョン
注文番号	1381770000	プレスツール
GTIN (EAN)	4050118183900	
数量	1 Stück	