

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | THM, 導体およびケーブルマーカ, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, 白色 |
| 注文番号 | 1391430000 |
| 種別 | THM WO VIN 24.5/100 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118191714 |
| 数量 | 1 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 2599440000 |

作成日 2024/07/07 0:23:59 CEST

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 0.065 mm | 奥行き (インチ) | 0.003 inch |
| 高さ | 24.5 mm | 高さ (インチ) | 0.965 inch |
| 幅 | 100 mm | 幅 (インチ) | 3.937 inch |
| 正味重量 | 994 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...80 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | |
|------------------|---------------------------|--------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| UL 969 j 準拠の認可 | いいえ | |
| ハロゲン | はい | |
| バージョン | 自己接着型 | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | ラベルリール |
| ラベリングフィールドのサイズ | 25 x 24.5 mm | |
| ロールあたりの数 | 2,000 | |
| 動作温度範囲 | -40...80 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 印刷種別 | ニュートラル | |
| 幅 | 100 mm | |
| 接着剤 | ポリアクリレート接着剤 | |
| 材質 | ビニールフィルム | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 ラベルリール = 導体およびケーブルマーカース | |
| 色 | 白色 | |

導体およびケーブルマーカース

| | | | |
|-------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| テキストフィールドの幅 | 24.5 mm | テキストフィールドの高さ | 25 mm |
| ハロゲン | はい | 導体外径 | 8 - 23 mm |
| 導体外径、最大 | 23 mm | 導体外径、最小 | 8 mm |
| 導体断面、最大 | 95 mm ² | 導体断面、最小 | 0.75 mm ² |
| 接続配線の断面 | 0.75 - 95 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/07/07 0:23:59 CEST

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ


[Catalogues in PDF-format](#)

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

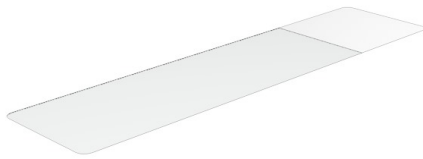

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM 110/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005070000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 Stück | |