

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	1392400000
種別	SAI-WDF-4P-M8
GTIN (EAN)	4050118192773
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 20:01:55 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 23 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	M8 =なし	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C
ハウジング主要材質	CuZn	保護度合い	IP67
定格電圧	30 V	定格電流	4 A
接点材質	CuZn	接触表面	金メッキ
極数	4		

一般的な技術仕様

コーディング	M8 =なし	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C
ハウジング主要材質	CuZn	保護度合い	IP67
定格電圧	30 V	定格電流	4 A
接点材質	CuZn	接続スレッド	M8ソケット, M8ピン
接触表面	金メッキ	極数	4

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
フローチャー	FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/08/27 20:01:55 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

四面


寸法図

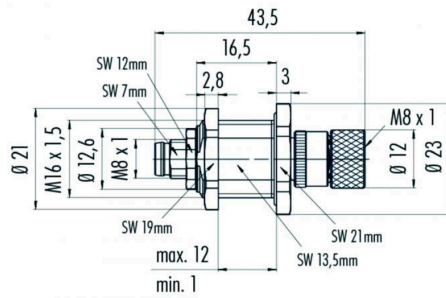

配線図

 

極スキーム

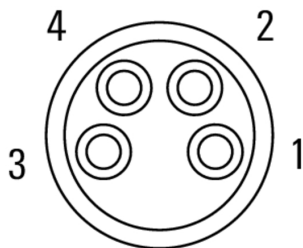

極スキーム

