

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



View from below

Y 分配器 / 接続カップリング、PROFINET 対応のプラグイン PushPull Power コネクタ FreeCon、金属製

一般注文データ

バージョン	カップリング, FreeCon, 供給, IP65, スレッドロック液を使用している場合
注文番号	1397690000
種別	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:37:53 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 425.36 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

分類

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264	ETIM 9.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23
ECLASS 12.0	19-17-01-23	ECLASS 13.0	19-17-01-23

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

承認

認可



ROHS 適合

UL File Number Search UL ウェブサイト

証明書番号 (cULus) E316369

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書 [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)ユーザ文書 [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)カタログ [Catalogues in PDF-format](#)ブローシャー [MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

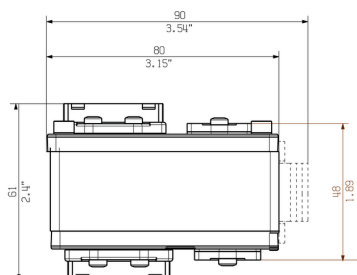


寸法図

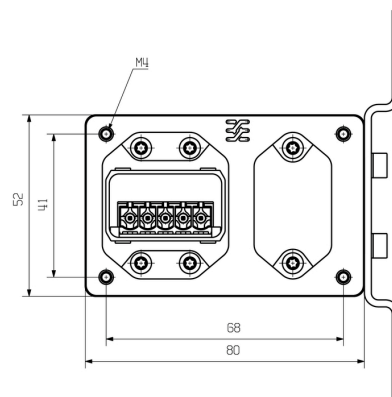

寸法図

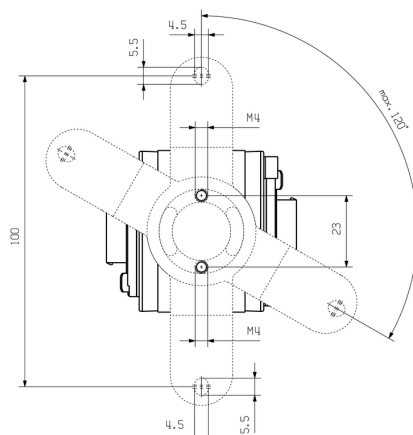

寸法図

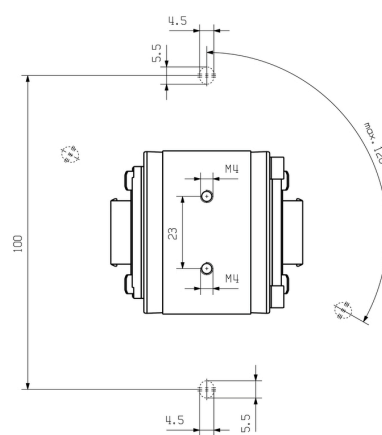

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-VAPP	バージョン
注文番号	1068930000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248823093	
数量	10 Stück	

Sets



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	2465440000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 Stück	