

## IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	アダプター, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12ソケットからRJ45ソケット
注文番号	<a href="#">1400610000</a>
種別	IE-AD-M12XRJ45-90
GTIN (EAN)	4050118202519
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:54:22 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

壁厚、最小

0.9 mm

壁厚、最大

3 mm

正味重量

6.2 g

## 温度

動作温度

-25 °C...85 °C

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

カテゴリー

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

コーディング

X-coded

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

プラグイン回数

≥ 100 (M12), 750 (RJ45)

保護度合い

IP67

定格電圧

50 V

接点材質

銅合金

接触表面

金メッキ

極数

8

絶縁耐性

100 M

## 一般情報

極数

8

接続 1

RJ45 90°

接続 2

M12

項目説明

アダプタ、アングル

設定

M12ソケットからRJ45ソ  
ケット

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

カテゴリー

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

接続スレッド

M12

接点材質

銅合金

接触表面

金メッキ

シールド

360° シールド接点

保護度合い

IP67

プラグイン回数

≥ 100 (M12), 750 (RJ45)

## 標準

コネクタ規格

IEC 61076-2-109, IEC  
60603-7-51

## 電気プロパティ

定格電圧

50 V

絶縁耐性

100 M

## 一般的な技術仕様

コーディング

X-coded

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

プラグイン回数

≥ 100 (M12), 750 (RJ45)

保護度合い

IP67

定格電圧

50 V

接点材質

銅合金

接続スレッド

M12

接触表面

金メッキ

極数

8

絶縁耐性

100 M

## 分類

ETIM 6.0

EC000313

ETIM 7.0

EC000313

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ECLASS 9.0

27-44-03-20

ECLASS 9.1

19-17-01-25

ECLASS 10.0

27-44-03-20

ECLASS 11.0

27-44-03-20

ECLASS 12.0

27-44-03-20

ECLASS 13.0

27-44-03-20

## IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E471884

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20200827 Technische Änderung zu M12-X-codeRJ45 Adapter</a> <a href="#">20200827 Technical change to M12 X-codeRJ45 adapter</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

# IE-AD-M12XRJ45-90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面


### 製品イメージ




### 寸法図

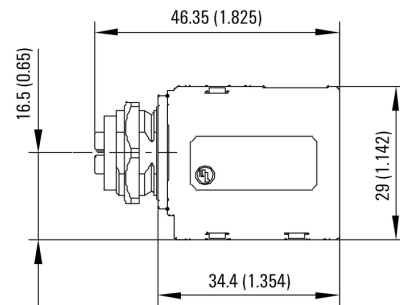

### 寸法図

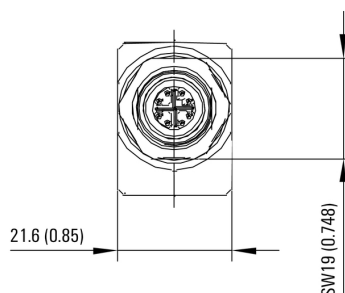


### 寸法図

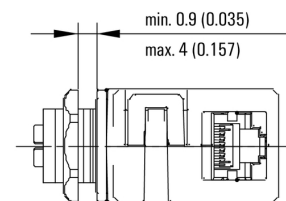

### 設置カットアウト

Cut out

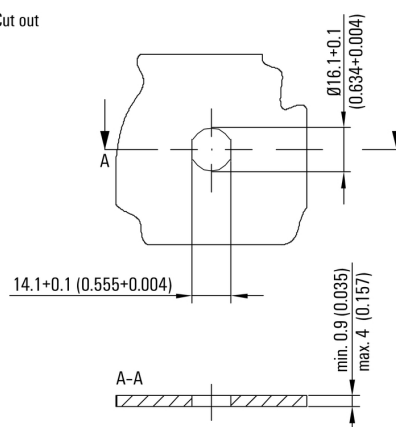

## IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



## どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

種別	SCREWTY-M12 F-DM	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1900021000</a>	M12コネクタ用ケーブルグランドツール	段ボール箱
GTIN (EAN)	4032248436828		
数量	1 Stück		
種別	SCREWTY SET -DM	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1920000000</a>	M8、M12 ラインおよびコネクタケーブルグランド用ツール	段ボール箱
GTIN (EAN)	4032248436859		
数量	1 Stück		

## Screwty® ケーブルグランド用ツール



## どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

種別	SCREWTY- M12 F	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1900020000</a>	M12コネクタ用ケーブルグランドツール	段ボール箱
GTIN (EAN)	4032248375851		
数量	1 Stück		

作成日 2024/07/04 7:54:22 CEST

## IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	SCREWTY SET	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1910000000</a>	M8、M12 ラインおよびコネクタケーブルグランド用ツール	段ボール箱
GTIN (EAN)	4032248436842		
数量	1 Stück		

## IE-AD-M12XRJ45-90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 配線

