

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

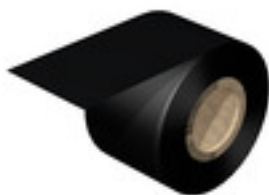

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | インクリボン |
| 注文番号 | 1426210000 |
| 種別 | RIBBON HSS HF EL 40/300 SW |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/02 5:56:07 CEST

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|------------|----------|-------------|
| 幅 | 40 mm | 幅 (インチ) | 1.575 inch |
| 長さ | 300,000 mm | 長さ (インチ) | 11,811 inch |
| 正味重量 | 115 g | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001694 | ETIM 7.0 | EC001694 |
| ETIM 8.0 | EC001694 | ETIM 9.0 | EC001694 |
| ECLASS 9.0 | 19-14-92-90 | ECLASS 9.1 | 19-14-06-11 |
| ECLASS 10.0 | 19-14-92-90 | ECLASS 11.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 13.0 | 19-14-90-90 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|