

## HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	信号モジュール, 12極, ピン, モジュール
注文番号	<a href="#">1428840000</a>
種別	HDC MHD 12 MC
GTIN (EAN)	4050118232998
数量	1 Stück

## HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	38.9 mm	高さ (インチ)	1.531 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
正味重量	9.745 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	4 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	250 V	定格電流 (DIN EN 61984)	10 A
必要なプラグインスロット	1	材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
極数	12	汚染度	3
種別	オス型	絶縁耐性	10 <sup>12</sup> Ω

## PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

## バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	接続方式	クリンプ接続
被覆剥き長さ、定格接続	8 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26

## 分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/07/04 7:04:31 CEST

## HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード



承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

# HDC MHD 12 MC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

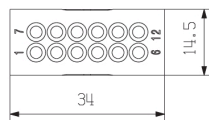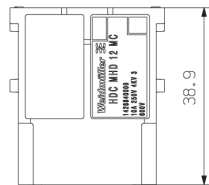


**HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H05V-K0,5:**

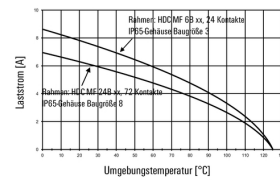


**HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K2,5:**

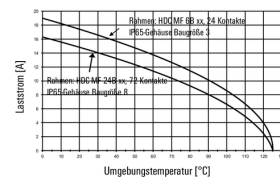

**HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,  
Conductor H05V-K0,5:**

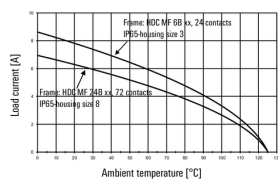

**HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K2,5:**

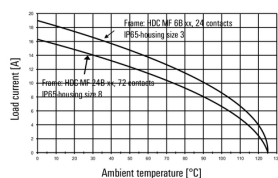

## HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## クリンプ接続 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

種別	HDC-C-HD-SM0.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651630000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400309	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651640000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400316	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1651560000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400231	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1651530000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400200	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1651550000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400224	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651650000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400323	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651660000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400330	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651620000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400293	体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1601750000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190134280	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/04 7:04:31 CEST

## HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1651520000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400194	体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	