

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	信号モジュール
注文番号	1428910000
種別	HDC MHE 20 MC
GTIN (EAN)	4050118233322
数量	1 Stück

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	39.4 mm	高さ (インチ)	1.551 inch
幅	29.2 mm	幅 (インチ)	1.15 inch
正味重量	19.3 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	6 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
必要なプラグインスロット	2	材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
極数	20	汚染度	3
種別	オス型	絶縁耐性	10 ¹² Ω

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	接続方式	クリンプ接続
被覆剥き長さ、定格接続	7.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20

分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/07/04 10:29:52 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード



承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC MHE 20 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

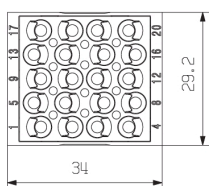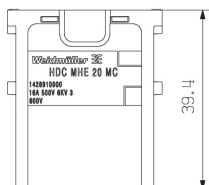


**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0,5:**

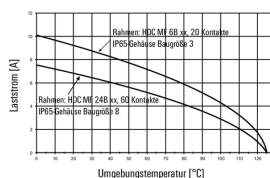


**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4,0:**

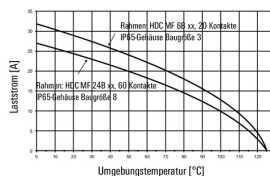

**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0.5:**

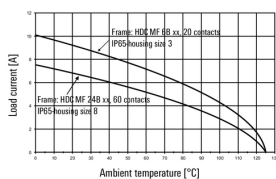

**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4.0:**

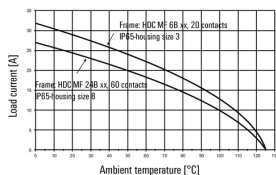

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属

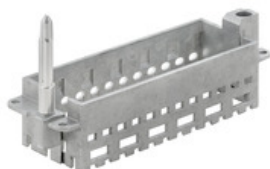

一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 Stück	

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 Stück	

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 Stück	

クリンプ接点 HE



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-HE-SM1.5AU	バージョン
注文番号	1651440000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400118	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM4.0AG	バージョン
注文番号	1200900000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190115906	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM2.5AG	バージョン
注文番号	1200800000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190131913	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM2.5AU	バージョン
注文番号	1651450000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400125	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/04 10:29:52 CEST

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC-C-HE-SM4.0AU	バージョン
注文番号	1651460000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400132	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM0.5AG	バージョン
注文番号	1200500000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190159627	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM0.5AU	バージョン
注文番号	1651420000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400095	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1200600000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190171308	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM1.5AG	バージョン
注文番号	1200700000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190074920	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651430000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400101	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-SM4.65AU	バージョン
注文番号	1116540000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, オス型, 導
GTIN (EAN)	4032248897261	体断面、最大: 4.65, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

長いガイドピン付属

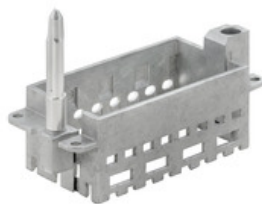

一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 10:29:52 CEST

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 Stück	

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 Stück	

HDC MHE 20 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 Stück	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 Stück	