

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール
注文番号	1429060000
種別	HDC MHP 100 MC
GTIN (EAN)	4050118233292
数量	1 Stück

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	50.4 mm	高さ (インチ)	1.984 inch
幅	21.85 mm	幅 (インチ)	0.86 inch
正味重量	12.935 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	1,000 V	定格電流 (DIN EN 61984)	100 A
必要なプラグインスロット	1.5	材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
極数	2	汚染度	3
種別	オス型	絶縁耐性	10 ¹² Ω

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体断面、最大	35 mm ²	導体断面、最小	10 mm ²
接続方式	クリンプ接続		


分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/08/27 20:05:06 CEST

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC MHP 100 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

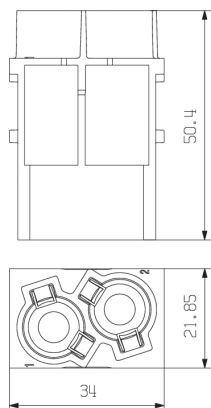


HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:

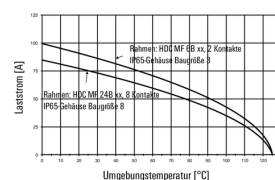


HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K35:

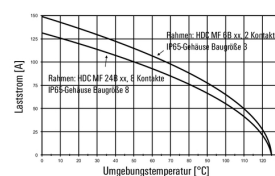

HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:

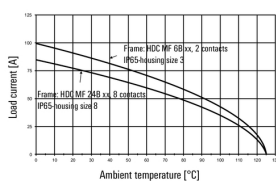

HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K35:

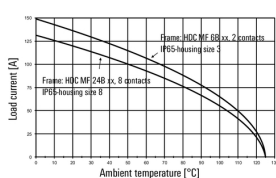

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

100 A クリンプ接点



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC MHP100 M 10	バージョン
注文番号	1435750000	ピン, 銀色, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240566	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP100 M 25	バージョン
注文番号	1435770000	ピン, 銀色, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240573	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP100 M 16	バージョン
注文番号	1435760000	ピン, 銀色, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240689	
数量	10 Stück	
種別	HDC MHP100 M 35	バージョン
注文番号	1435780000	ピン, 銀色, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240672	
数量	10 Stück	

その他



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

種別	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	バージョン
注文番号	1480380000	ModuPlug, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4050118288933	
数量	1 Stück	

作成日 2024/08/27 20:05:06 CEST