

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール
注文番号	1429340000
種別	HDC MHX 3 MC
GTIN (EAN)	4050118233599
数量	1 Stück

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	40.75 mm	高さ (インチ)	1.604 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
正味重量	8.595 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	690 V	定格電流 (DIN EN 61984)	40 A
必要なプラグインスロット	1	材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
極数	3	汚染度	3
種別	ピン	絶縁耐性	10 ¹² Ω

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	導体断面、最大	10 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²	接続方式	クリンプ接続
被覆剥き長さ、定格接続	8 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 16

分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

ダウンロード

 

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	Technical change - EN Technical change - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

HDC MHX 3 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

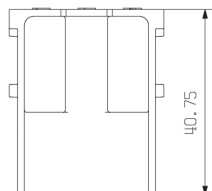


**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K1.5:**

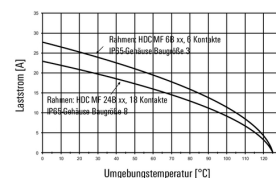


**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**

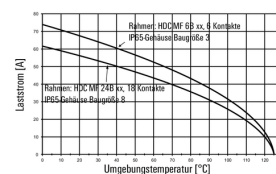

**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K1.5:**

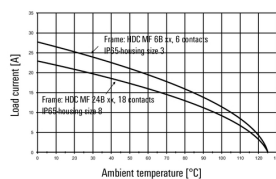

**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**

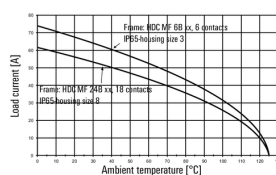

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接点 HX


クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



一般注文データ

種別	HDC C HX SM4.0AG	バージョン
注文番号	1002930000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697212	4, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM6.0AG	バージョン
注文番号	1002940000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697229	6, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM1.5AG	バージョン
注文番号	1002910000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697090	1.5, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C HX SM2.5AG	バージョン
注文番号	1002920000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697106	2.5, 回転, 銅合金
数量	25 Stück	
種別	HDC C MHX SM10.0AG	バージョン
注文番号	2494550000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, オス型, 導体断面、最大: 8, 回転,
GTIN (EAN)	4050118504521	銅合金
数量	25 Stück	

標準

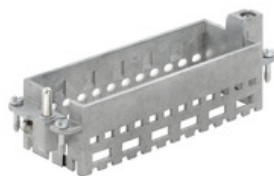

一般注文データ

種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 Stück	

作成日 2024/08/27 23:06:56 CEST

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 Stück	

種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 Stück	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 Stück	

種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 Stück	

作成日 2024/08/27 23:06:56 CEST

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 Stück	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 Stück	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 Stück	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 Stück	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 Stück	
種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 Stück	

HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 Stück	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 Stück	