

## HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	信号モジュール
注文番号	<a href="#">1429370000</a>
種別	HDC MHE 6 FC
GTIN (EAN)	4050118233704
数量	1 Stück

## HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	41.6 mm	高さ (インチ)	1.638 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
正味重量	10.59 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
サージ電圧カテゴリー	III	シリーズ	ModuPlug
プラグイン回数	≥ 500	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	6 kV
定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
必要なプラグインスロット	1	材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
極数	6	汚染度	3
種別	メス型	絶縁耐性	10 <sup>12</sup> Ω

## PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

## バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12	導体断面、最大	4 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	接続方式	クリンプ接続
被覆剥き長さ、定格接続	7.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20

## 分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/07/24 13:49:52 CEST

## HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード



承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

# HDC MHE 6 FC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


## 図面

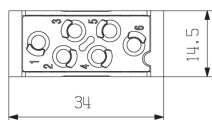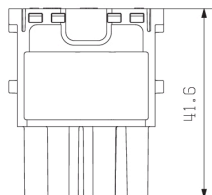


**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H05V-K0.5:**

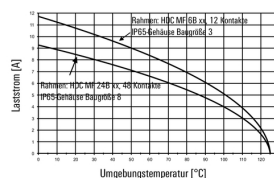


**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K4.0:**

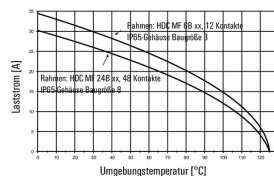

**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,  
Conductor H05V-K0.5:**

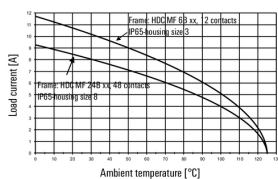

**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K4.0:**

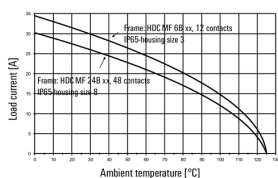

## HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## クリンプ接点 HE



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

種別	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651480000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400156	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM4.0AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201500000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190148096	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM1.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201300000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190100346	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM0.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201100000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190142698	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM2.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201400000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190047078	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM2.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651500000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400170	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201200000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190044480	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM1.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651490000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400163	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM0.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651470000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400149	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-HE-BM4.0AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651510000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400187	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/24 13:49:52 CEST

## HDC MHE 6 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	HDC-C-HE-BM4.65AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1116530000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4032248897254	体断面、最大: 4.65, 回転, 銅合金
数量	100 Stück	