

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール,<br>0.14mm², 6mm², トラピースクリンプ   |
| 注文番号       | <a href="#">1444050000</a>   |
| 種別         | PZ 6 ROTO L  |
| GTIN (EAN) | 4050118248593  |
| 数量         | 1 Stück  |
| 交換部品       | <a href="#">2561810000</a> <a href="#">9202810000</a> <a href="#">9054820000</a><br><a href="#">2566680000</a> |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 22 mm   | 奥行き (インチ) | 0.866 inch |
| 高さ   | 80 mm   | 高さ (インチ)  | 3.15 inch  |
| 幅    | 200 mm  | 幅 (インチ)   | 7.874 inch |
| 正味重量 | 431.4 g |           |            |

## 技術データ

|       |                  |      |         |
|-------|------------------|------|---------|
| バージョン | 機械式、交換可能なインサートなし | 項目説明 | (1)圧着工具 |
|-------|------------------|------|---------|

## ツールデータクリンピング

|                |                      |              |                   |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | トラピーズクリンプ            | フェルール断面積、最大. | 6 mm <sup>2</sup> |
| フェルール断面積、最小.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |              |                   |

## 接点の説明

|               |                            |              |                      |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| クリンプ範囲、最大     | 6 mm <sup>2</sup>          | クリンプ範囲、最小    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 導体横断面、最小. AWG | AWG 26                     | 導体直径、最大. AWG | AWG 10               |
| 接点タイプ         | プラスチックカラーあり/なし ワイヤエンドフェルール |              |                      |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## ダウンロード

|        |  |
|--------|--|
| ユーザ文書  | <a href="#">Manual</a>                   |
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー |  |

## PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面



### 使用例



## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 種別         | H2,5/14S BL SV             | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9046230000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4032248298631              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H2,5/15T GR SV             | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9021240000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190115302              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H2,5/15 BL SV              | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9026100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190141141              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/16D SW                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019130000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190023331              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,5/24 R                  | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0565600000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190187071              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,5/16 R                  | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0635100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190141745              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/18D SW                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019140000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190046026              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,5/24D SW                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019150000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190151676              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,5/14D SW                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019120000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190153793              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,5/14 R                  | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0463100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190065089              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/12 OR                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0409500000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190090456              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/12D W                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019000000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190085728              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/16 OR                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025870000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190025045              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/14 OR                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0690700000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190015770              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/14D W                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019010000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190120931              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/16D W                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019020000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190047108              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/18 OR                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">1076980000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248834631              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/18D W                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">1076990000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248834624              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

## 6.0mm導体の公称断面積

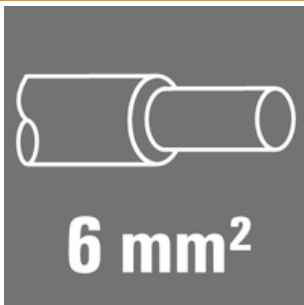

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H6,0/20T GN                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021130000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190111731              |                                  |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H6,0/26D GE                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019230000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190072117              |                                  |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H6,0/20 SW                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0533500000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190183905              |                                  |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H6,0/20D GE                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019220000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190151607              |                                  |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H6,0/26T GN                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021140000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 緑色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190022501              |                                  |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H6,0/26 SW                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0565700000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190026837              |                                  |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 多包バッグ仕様



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 種別         | H2,5/21,5X BL SV           | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9006710000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 青色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190332280              |                                  |           |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H2,5/17,5X BL SV           | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9006670000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 8 mm, 青色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190332273              |                                  |           |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |           |

## ツインフェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属ツインフェルール端子ボックス:

- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | ZH-BOX 0,5-2,5QMM          | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025390000</a> | フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4008190341015              |                                  |       |
| 数量         | 1 Stück                    |                                  |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリ袋にバラ詰めて供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

|            |                            |  |       |
|------------|----------------------------|--|-------|
| 種別         | H0,75/14DS GR              | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9028580000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー                 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248159475              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H0,75/15S W                | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9204240000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 9 mm, ライトブルー              | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248621545              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H0,75/14S W                | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025960000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色                  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190009878              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H0,75/14TS HBL             | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018550000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー              | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190207991              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H0,75/19TS ZH HBL          | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9202840000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, ライトブルー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248515783              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H0,75/19DS ZH GR           | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9202830000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 12 mm, グレー    | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248515776              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H0,75/19S ZH W             | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9202820000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 12 mm, 白色     | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248515769              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。



## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                    |           |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| 種別         | H0,34/10 TK SV             | バージョン                              | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9026030000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190177171              |                                    |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                    |           |
| 種別         | H0,34/12 TK SV             | バージョン                              | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9025790000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190121174              |                                    |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                    |           |

## プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025430000</a> | フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN        | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |                                  |       |
| 数量         | 1 Stück                    |                                  |       |
| 種別         | H-BOX 0,14-0,75QMM         | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025410000</a> | フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4008190341602              |                                  |       |
| 数量         | 1 Stück                    |                                  |       |
| 種別         | H-BOX 0,5-2,5QMM           | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025900000</a> | フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4008190109202              |                                  |       |
| 数量         | 1 Stück                    |                                  |       |
| 種別         | H-BOX 4,0-16,0QMM          | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025920000</a> | フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4008190101442              |                                  |       |
| 数量         | 1 Stück                    |                                  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                           |       |
|------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 種別         | H-BOX 4,0-16,0QMM DIN      | バージョン                     | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025400000</a> | フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4008190341596              |                           |       |
| 数量         | 1 Stück                    |                           |       |

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H2,5/14TS GR               | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9426770000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248160693              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/12TS GR               | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9036200000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248067992              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/16 TS GR              | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9036210000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248068005              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/16DS BL               | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9036220000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 10 mm, 青色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248068012              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/12DS BL               | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9028490000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 青色    | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248049028              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/14DS BL               | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">1333100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190160364              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 種別         | H0,75/14 W SV              | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9026070000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色     | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190187163              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |
| 種別         | H0,75/12 W SV              | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9028280000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色      | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190902216              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |
| 種別         | H0,75/14D GR SV            | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9019410000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー    | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190164096              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |
| 種別         | H0,75/16 W SV              | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9028290000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色    | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190902056              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |
| 種別         | H0,75/18 W SV              | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9028300000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色    | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190902063              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |
| 種別         | H0,75/14T HBL SV           | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9021230000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190153106              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 種別         | H0,25/12 HBL SV            | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9025780000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190053239              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |
| 種別         | H0,25/10 HBL SV            | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9026050000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190138288              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |
| 種別         | H0,25/12T GE SV            | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9021220000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色     | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190153786              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |
| 種別         | H0,25/10T GE SV            | バージョン                               | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9021210000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色      | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190045555              |                                     |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |           |

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,75/14D GR BD GSP        | バージョン                               | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005870000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー    | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275938              |                                     |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                     |       |
| 種別         | H0,75/14T BL BD GSP        | バージョン                               | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005900000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275969              |                                     |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                     |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H0,75/14 W BD GSP          | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005820000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275884              |                                 |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                 |       |

## マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

|            |                            |   |        |
|------------|----------------------------|---|--------|
| 種別         | H1,0/15S ZH GE SV          | バージョン                                       | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">9018650000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色 | マルチバック |
| GTIN (EAN) | 4032248011407              |   | クバッグ   |
| 数量         | 500 Stück                  |   |        |
| 種別         | H1,0/14S GE SV             | バージョン                                       | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">9025710000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色             | マルチバック |
| GTIN (EAN) | 4008190031442              |   | クバッグ   |
| 数量         | 500 Stück                  |   |        |

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                    |       |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 種別         | H2,5/24 XS BL              | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9202880000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 青色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248517954              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H6,0/29T ZH GN             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037700000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493509              | mm, 緑色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H6,0/23T ZH GN             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037690000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493486              | mm, 緑色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H6,0/23D ZH GE             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037550000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493127              | mm, 黄色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H6,0/29D ZH GE             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037560000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493134              | mm, 黄色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H6,0/23 ZH SW              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037320000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492793              | mm, 黒色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H6,0/29 ZH SW              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037330000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492809              | mm, 黒色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 種別         | H1,0/12 GE SV              | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9028310000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色   | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190902070              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H1,0/18 GE SV              | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9028340000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190902100              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H1,0/14D R SV              | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9019420000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190189099              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H1,0/16 GE SV              | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9028320000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190902087              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H1,0/14 GE SV              | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9026080000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190026158              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/14 R BD GSP           | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005840000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275907              |                                 |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                 |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/14D SW BD GSP         | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005890000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275952              |                                 |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                 |       |
| 種別         | H1,5/14S GN BD GSP         | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9028370000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 緑色 | リール   |
| GTIN (EAN) | 4032248318537              |                                 |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                 |       |

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

|            |                            |  |       |
|------------|----------------------------|--|-------|
| 種別         | H1,0/14S R                 | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018560000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色              | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190207984              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H1,0/22DS R ZH             | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9036330000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 14 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248338566              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H1,0/14S GE                | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025970000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色              | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190063733              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H1,0/15S ZH GE             | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018690000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248017720              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |



## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,75/16D ZH GR            | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037420000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492991              | mm, グレー                               |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/24 ZH W              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037250000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492724              | mm, 白色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/14T ZH HBL           | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037610000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493233              | mm, ライトブルー                            |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/14D ZH GR            | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037410000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492984              | mm, グレー                               |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/24T ZH HBL           | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037630000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493271              | mm, ライトブルー                            |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/16T ZH HBL           | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037620000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493264              | mm, ライトブルー                            |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/24D ZH GR            | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037430000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493004              | mm, グレー                               |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/14 ZH W              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037230000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190853976              | mm, 白色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/16 ZH W              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037240000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492717              | mm, 白色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 種別         | H1,5/14D SW SV             | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9019430000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190107420              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H1,5/14 R SV               | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9026090000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190137168              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |
| 種別         | H1,5/16 R SV               | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9028350000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190902117              |                                  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |           |

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H2,5/14T GR BD             | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004370000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 11 mm, 8 mm, グレー | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190052508              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H2,5/14D BL BD             | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004360000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色  | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190083397              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H4,0/22D ZH GR SV          | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004730000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190161811              | mm, グレー                               | クバッグ  |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H4,0/22T ZH OR SV          | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018590000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190272654              | mm, 橙色                                | クバッグ  |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- マルチパックバッグ
- ワイドモジュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                    |       |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/24 XS SW              | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9202870000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248517947              |                                    |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                    |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H1,0/14 GE BD GSP          | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005830000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275891              |                                 |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                 |       |
| 種別         | H1,0/14D R BD GSP          | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005880000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275945              |                                 |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                 |       |

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |  |       |
|------------|----------------------------|--|-------|
| 種別         | H1,5/16D ZH SW             | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037470000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 黒色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493042              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H1,5/20 ZH R               | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037300000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492779              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H1,5/20D ZH SW             | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037480000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493059              |  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |  |       |
| 種別         | H1,5/26 ZH R               | バージョン  | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037310000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492786              |  |       |
| 数量         | 100 Stück                  |  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/26D ZH SW             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037490000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493066              | mm, 黒色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H1,5/16 ZH R               | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037290000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492762              | mm, 赤色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H4,0/18T OR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190061708              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/26T OR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021120000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 橙色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190092825              |                                   |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/20T OR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021110000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190035754              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/20D GR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019200000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190126575              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/18D GR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019190000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190141349              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/26D GR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019210000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190002336              |                                   |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                   |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

21

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリ袋にバラ詰めて供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
 の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ  
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H4,0/20DS GR               | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9203630000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248565078              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/15TS OR               | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9036230000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248068029              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/14DS GR               | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9028520000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248049035              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |  |           |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| 種別         | H1,0/19 ZH GE SV           | バージョン  | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9004910000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, 黄色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190482688              |  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |  |           |
| 種別         | H1,0/15D ZH R SV           | バージョン  | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9018540000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 赤色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190188832              |  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |  |           |
| 種別         | H1,0/19D ZH R SV           | バージョン  | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9004760000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, 赤色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190160951              |  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |  |           |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                      |       |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| 種別         | H1,0/15 ZH GE SV           | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018530000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190066925              | mm, 黄色                               | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ
- ワイドモジュラーカラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H4,0/18 GR SV              | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9026010000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190117382              |                                   | クバッグ  |
| 数量         | 250 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/18T OR SV             | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021250000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色  | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190159313              |                                   | クバッグ  |
| 数量         | 250 Stück                  |                                   |       |

## 0.14mm導体の公称断面積



- ワイドモジュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 点)

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H0,14/10 GR SV             | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005180000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー  | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190859909              |                                  | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,14/12 GR SV             | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9028240000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190902001              |                                  | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                |           |
|------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 種別         | H0,14/10T BR SV            | バージョン                          | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9028250000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 茶色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190902018              |                                | クバッグ      |
| 数量         | 500 Stück                  |                                |           |

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/14D W BD              | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004280000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190162627              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |
| 種別         | H0,5/14T W BD              | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021930000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190262402              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |
| 種別         | H0,5/14 OR BD              | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004270000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色 | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190091774              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- マルチパックバッグ
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H0,34/11 S TK              | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9204090000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, ターコイズ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248593026              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |



## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/14D ZH W              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037380000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492861              | mm, 白色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,5/18D ZH W              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037400000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492892              | mm, 白色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,5/16D ZH W              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037390000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492878              | mm, 白色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,5/16 ZH OR              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037210000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492687              | mm, 橙色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,5/18 ZH OR              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037220000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492694              | mm, 橙色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,5/14 ZH OR              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037200000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492397              | mm, 橙色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H1,0/15 ZH GE              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037260000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492731              | mm, 黄色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H1,0/19D ZH R              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037450000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493028              | mm, 赤色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H1,0/19 ZH GE              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037270000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492748              | mm, 黄色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H1,0/25 ZH GE              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037280000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190492755              | mm, 黄色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H1,0/25D ZH R              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037460000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493035              | mm, 赤色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H1,0/15D ZH R              | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037440000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493011              | mm, 赤色                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,75/14T HBL BD           | バージョン                               | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004310000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190179298              |                                     |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |       |
| 種別         | H0,75/14D GR BD            | バージョン                               | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004300000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー    | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190154837              |                                     |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |       |
| 種別         | H0,75/14 W BD              | バージョン                               | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004290000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色     | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190006778              |                                     |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |       |

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                    |       |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,25/12T GE               | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021020000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色    | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190184230              |                                    |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H0,25/10 HBL               | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025740000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190092054              |                                    |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H0,25/10T GE               | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021010000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色     | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190109103              |                                    |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                    |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                     |       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,25/12 HBL               | バージョン                               | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025760000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190010027              |                                     |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                     |       |

## 0.25 mm ~ 6.0 mm導体の公称断面積



0.25 ~ 6.0 mm (AWG 24 - 10)  
の導体対応錫メッキ銅製  
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
• ポリ袋 パラ詰めで供給

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/6                     | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0282600000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190184025              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H0,75/6                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0282700000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190019013              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H1,0/10                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0282800000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190006662              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H1,5/7                     | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0372700000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190064525              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H2,5/18                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004090000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190147921              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H0,75/10                   | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0542500000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190037482              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H1,5/12                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004060000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190147938              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H1,5/18                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004070000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190105761              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H6,0/18                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004130000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190143626              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/12                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0186100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190172954              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H6,0/12                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0191900000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190026851              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/10                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004080000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190145446              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H2,5/7                     | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0373000000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190173463              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H1,0/6                     | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0372600000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190180263              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H1,5/10                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0186500000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190039592              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H4,0/18                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004110000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190148348              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H4,0/12                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0244100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190179830              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H4,0/15                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190119003              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H6,0/15                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0124700000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190003807              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H0,25/5                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018910000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 5 mm, 5 mm, いいえ   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190068134              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |
| 種別         | H4,0/9                     | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0373100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 9 mm, 9 mm, いいえ   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190164669              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/10                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004050000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190153052              |                                   |       |
| 数量         | 1,000 Stück                |                                   |       |

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H6,0/10                    | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004120000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190104795              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |

## 多包バッグ仕様



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性

1.5 ~ 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16 - 6) の導体対応  
錫メッキ銅製  
DIN 46228 part 4 準拠

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 種別         | H6,0/23X GE SV             | バージョン                            | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9006790000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 黄色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190332303              |                                  |           |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |           |

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/14D W BD GSP          | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005860000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275921              |                                 |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                 |       |

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/14 OR BD GSP          | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005810000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色 | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275877              |                                 |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                 |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H1,0/14T R BD              | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021950000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190262747              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |
| 種別         | H1,0/14 GE BD              | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004320000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190167523              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |
| 種別         | H1,0/14D R BD              | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004330000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190047498              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                      |       |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,75/16 W                 | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025860000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色     | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190141967              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/12T HBL              | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021030000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190152901              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/18T HBL              | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021060000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, ライトブルー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190071158              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                      |       |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,75/14T HBL              | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021040000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190083168              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/12 W                 | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0409600000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色       | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190079826              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/14 W                 | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0462900000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色      | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190033248              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/16T HBL              | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021050000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, ライトブルー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190096175              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/18 W                 | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025910000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色     | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190063702              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/18D GR               | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019060000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー    | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190049560              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/12D GR               | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019030000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー      | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190127787              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/14D GR               | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019040000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー     | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190099077              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,75/16D GR               | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019050000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー    | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190033002              |                                      |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |



## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H1,0/14 GE                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0463000000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190024697              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,0/14D R                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019080000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,0/18D R                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019110000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190174828              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,0/12 GE                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">0409700000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190152222              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,0/16D R                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019100000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190159986              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,0/18 GE                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025930000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190101497              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,0/12D R                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019070000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190029074              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H1,0/16 GE                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025950000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190037291              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |        |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 種別         | H6,0/23T ZH GN SV          | バージョン                                 | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">9005160000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 | マルチパック |
| GTIN (EAN) | 4008190482749              | mm, 緑色                                | クバッグ   |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |        |
| 種別         | H6,0/23D ZH GE SV          | バージョン                                 | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">9004720000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 | マルチパック |
| GTIN (EAN) | 4008190962210              | mm, 黄色                                | クバッグ   |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |        |
| 種別         | H6,0/23 ZH SW SV           | バージョン                                 | パッケージ  |
| 注文番号       | <a href="#">9004930000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 | マルチパック |
| GTIN (EAN) | 4008190482701              | mm, 黒色                                | クバッグ   |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |        |

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のフェルール端子の被覆剥き (5,000 点)
- ワイドモジュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                    |       |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,34/12 TK BD GSP         | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004390000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190881016              |                                    |       |
| 数量         | 5,000 Stück                |                                    |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H2,5/19D BL                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019170000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 青色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190178024              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/19T GR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021080000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190149345              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/15D BL                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019160000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色   | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/25D BL                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019180000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 青色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190101145              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/15T GR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021070000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190128944              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |
| 種別         | H2,5/25T GR                | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021090000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190060916              |                                   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                   |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,75/15T ZH BL SV         | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018570000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190272630              | mm, ライトブルー                            | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/14 ZH W SV           | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018510000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190019914              | mm, 白色                                | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/16 ZH W SV           | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004900000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190482671              | mm, 白色                                | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/16T ZH HBL SV        | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005140000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190482725              | mm, ライトブルー                            | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/14D ZH GR SV         | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018520000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190097998              | mm, グレー                               | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H0,75/16D ZH GR SV         | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004770000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190038816              | mm, グレー                               | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H4,0/22D ZH GR             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037530000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493103              | mm, グレー                               |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H4,0/22T ZH OR             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037670000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493431              | mm, 橙色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H4,0/28D ZH GR             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037540000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493110              | mm, グレー                               |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H4,0/28T ZH OR             | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037680000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493479              | mm, 橙色                                |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                       |       |

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H2,5/21 ZH GR SV           | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005150000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190482732              | mm, グレー                               | クバッグ  |
| 数量         | 250 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H2,5/19T ZH GR SV          | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9018580000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190272647              | mm, グレー                               | クバッグ  |
| 数量         | 250 Stück                  |                                       |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H2,5/19D ZH BL SV          | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004430000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190099367              | mm, 青色                                | クバッグ  |
| 数量         | 250 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H2,5/21D ZH BL SV          | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004740000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190031923              | mm, 青色                                | クバッグ  |
| 数量         | 250 Stück                  |                                       |       |

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード



## 一般注文データ

|            |                            |                                    |       |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,34/12 TK                | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025770000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190067960              |                                    |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                    |       |
| 種別         | H0,34/10 TK                | バージョン                              | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025750000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190105365              |                                    |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                    |       |

## 多包バッグ仕様

- マルチパックバッグ
- ワイドモジュラーカラーコード



## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/17,5X SW SV           | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9006590000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 8 mm, 黒色 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190332259              |                                 | クバッグ  |
| 数量         | 100 Stück                  |                                 |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/19,5X SW SV           | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9006630000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 10 mm, 黒色 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190332266              |                                  | クバッグ  |
| 数量         | 100 Stück                  |                                  |       |

## マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H0,75/14S W SV             | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025700000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190144104              |                                 | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |

## マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/14S R SV              | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025720000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190072681              |                                 | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                      |       |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/14 ZH OR SV           | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004440000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190198473              | mm, 橙色                               | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |
| 種別         | H0,5/14D ZH W SV           | バージョン                                | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004780000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190188481              | mm, 白色                               | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                      |       |

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/14 OR SV              | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9026060000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色  | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190122201              |                                  | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/16 OR SV              | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9028270000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190902049              |                                  | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/12 OR SV              | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9028260000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色   | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190902025              |                                  | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/14D W SV              | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9019400000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色  | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190066024              |                                  | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST



## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 多包バッグ仕様



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性

1.5 ~ 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16 - 6) の導体対応  
 錫メッキ銅製  
 DIN 46228 part 4 準拠

## 一般注文データ

|            |                            |                                   |       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 種別         | H4,0/19,5X GR SV           | バージョン                             | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9006750000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 10 mm, グレー | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190332297              |                                   | クバッグ  |
| 数量         | 100 Stück                  |                                   |       |

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/14D SW BD             | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004350000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190005474              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |
| 種別         | H1,5/14 R BD               | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004340000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 | Tape  |
| GTIN (EAN) | 4008190080723              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |
| 種別         | H1,5/14T SW BD             | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9021960000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 | リール包装 |
| GTIN (EAN) | 4008190262389              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H0,5/16S OR                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9202900000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248519026              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/14S OR                | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004560000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190286132              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/16 DS W               | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9202910000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4032248519019              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |
| 種別         | H0,5/14S W                 | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004590000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190862060              |                                  |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                  |       |

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |  |           |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| 種別         | H1,5/16 ZH R SV            | バージョン  | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9004410000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 赤色  | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190009397              |  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |  |           |
| 種別         | H1,5/20D SW ZH SV          | バージョン  | パッケージ     |
| 注文番号       | <a href="#">9004750000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 黒色 | マルチパックバッグ |
| GTIN (EAN) | 4008190055431              |  |           |
| 数量         | 500 Stück                  |  |           |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                       |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/20 ZH R SV            | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004920000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190482695              | mm, 赤色                                | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |
| 種別         | H1,5/16D ZH SW SV          | バージョン                                 | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9004420000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8  | マルチパッ |
| GTIN (EAN) | 4008190167455              | mm, 黒色                                | クバッグ  |
| 数量         | 500 Stück                  |                                       |       |

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のリンク済みフェルール端子 (5,000 点)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |       |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 種別         | H2,5/14D BL BD GSP         | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005850000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色  | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275914              |                                  |       |
| 数量         | 3,000 Stück                |                                  |       |
| 種別         | H2,5/14T GR BD GSP         | バージョン                            | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9005910000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー | リール   |
| GTIN (EAN) | 4008190275976              |                                  |       |
| 数量         | 3,000 Stück                |                                  |       |

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |       |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/14DS SW               | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025240000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190085599              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |
| 種別         | H1,5/14S R                 | バージョン                           | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025980000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190080730              |                                 |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                 |       |

作成日 2024/07/02 6:00:43 CEST

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                |       |
|------------|----------------------------|--------------------------------|-------|
| 種別         | H1,5/12S R                 | バージョン                          | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9025690000</a> | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色 | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190059439              |                                |       |
| 数量         | 500 Stück                  |                                |       |

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                            |   |       |
|------------|----------------------------|---|-------|
| 種別         | H2,5/27T ZH GR             | バージョン   | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037660000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493387              |   |       |
| 数量         | 100 Stück                  |   |       |
| 種別         | H2,5/21D ZH BL             | バージョン   | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037510000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 青色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493080              |   |       |
| 数量         | 100 Stück                  |   |       |
| 種別         | H2,5/27D ZH BL             | バージョン   | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037520000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 青色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493097              |   |       |
| 数量         | 100 Stück                  |   |       |
| 種別         | H2,5/19T ZH GR             | バージョン   | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037640000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493325              |   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |   |       |
| 種別         | H2,5/19D ZH BL             | バージョン   | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037500000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 青色  | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493073              |   |       |
| 数量         | 500 Stück                  |   |       |
| 種別         | H2,5/21T ZH GR             | バージョン   | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">9037650000</a> | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, グレー | 弛緩    |
| GTIN (EAN) | 4008190493356              |   |       |
| 数量         | 100 Stück                  |   |       |

## PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 交換部品

## アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別 ERTE ES PZ 6 ROTO L

注文番号 [2561810000](#)

GTIN (EAN) 4050118570199

数量 1 Stück

種別 ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

注文番号 [9054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

数量 1 Stück

種別 ERTE KN SET PZ 6 ROTO L

注文番号 [2566680000](#)

GTIN (EAN) 4050118577105

数量 1 Stück

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別 ERTE GRIFFE PZ

バージョン

注文番号 [9202810000](#)

プレスツール, 交換部品

GTIN (EAN) 4032248512577

数量 1 Stück