

IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、シングルモード、黄色、SC-RJ IP20 および SC 二重コネクタ IP20

一般注文データ

バージョン	組立済パッチケーブル、クロスオーバー、SCRJ IP 20, SCデュプレックスIP 20, 9 µm, LSZH, 2 m
注文番号	1449410000
種別	IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0
GTIN (EAN)	4050118253740
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:54:52 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FSMZ2FY0002MSJOSDO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	2 m	長さ (インチ)	78.74 inch
正味重量	58 g		

温度

保管温度	-25 °C...75 °C	動作温度	-5 °C...75
取り付け温度	-5 °C...50 °C		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-24, IEC 61754-4
--------	---------------------------

標準

コネクタ規格	IEC 61754-24, IEC 61754-4
--------	---------------------------

ケーブルの機械的特性と材料特性

最小曲げ半径、繰返し	60 mm	最小曲げ半径 (1回のみ)	30 mm
------------	-------	---------------	-------

ケーブル構造

ケーブル配置	ZIPCORD	コアの直径	9 µm
シースカラー	黄色	シース直径	3*6 mm
シース素材	LSZH	一次被覆	245 µm
標準形状	I-V (ZN) Y		

プラグ

プラグ右	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	左プラグ	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--	------	---

プラグ、右

プラグ右	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------	--

プラグ、左

左プラグ	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

光ファイバ

ファイバーの種類	シングルモード, OS1
----------	--------------

IE-FSMZ2FY0002MSJOSDO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1

承認

ROHS 適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	PROFINET Manufacturer's Declaration
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

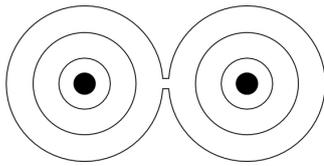

IE-FSMZ2FY0002MSJOSDO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm² より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1730560001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190954611	色
数量	160 Stück	
種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1689470001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 Stück	