

## IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	FrontCom, シングルフレーム, 金属カバー, キーでロック可能
注文番号	<a href="#">1450540000</a>
種別	IE-FC-SFM-KEY2
GTIN (EAN)	4050118255478
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 6:00:28 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	27.5 mm	奥行き (インチ)	1.083 inch
高さ	134 mm	高さ (インチ)	5.276 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.638 inch
壁厚、最小	1 mm	壁厚、最大	5 mm
正味重量	530 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般データ

保護度合い	IP65, 閉鎖状態	保護等級 (UL)	Type 12
材質カバー	亜鉛ダイカスト, 粉体塗装	材質フレーム	亜鉛ダイカスト
製品種類	シングルフレーム, 金属カバー, キーでロック可能		

## 一般基準

証明書番号 (CSA)	2000039-80039714	証明書番号 (cURus)	E223801
認証書番号 (DNV)	TAA000022B		

## 分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

## IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GL FrontCom</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a>
	<a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
	<a href="#">Manual</a>
	<a href="#">Designation key / Type key</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


# IE-FC-SFM-KEY2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

### 寸法図

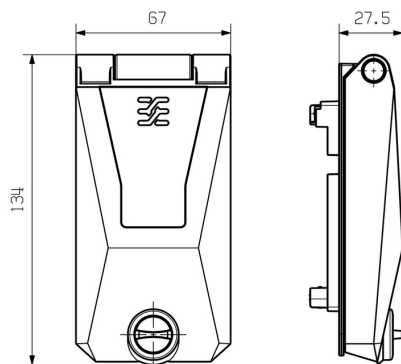


単位：ミリ

### 設置カットアウト

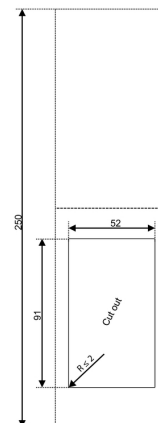


単位：ミリ

### 寸法図

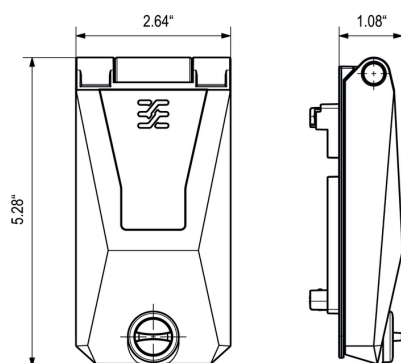

単位：インチ

### 設置カットアウト

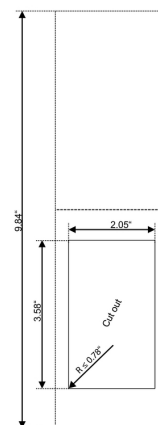

単位：インチ

## IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 Stück	

## IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白、裏面接着加工



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダーは、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	SM 27/18 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190925116	
数量	80 Stück	
種別	SM 27/18 K MC NE SI	バージョン
注文番号	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4008190331177	
数量	80 Stück	
種別	SM 27/18 K MC NE GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248831425	
数量	80 Stück	

## IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## FrontCom対応四角分割スタンプ



ワイドミュラーのパンチ加工ツール - 電気キャビネット  
のカットアウトを行う際に必要な最初の選択肢。

- PG ケーブルグランド
- M ケーブルグランド
- 特殊ケーブルグランド

## 一般注文データ

種別	KOK 52 X 91	バージョン
注文番号	<a href="#">2008410000</a>	アークホール
GTIN (EAN)	4050118394177	
数量	1 Stück	

## FrontCom Vario 対応アクセサリ



## 一般注文データ

種別	IE-FC-PWPC	バージョン
注文番号	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, 接触防止
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 Stück	
種別	IE-FC-KEY2	バージョン
注文番号	<a href="#">2066650000</a>	FrontCom, スペアキー, ダブルフレーム, その他
GTIN (EAN)	4050118415056	
数量	1 Stück	

## IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 過圧バルブによる過負荷防止
- 90° 角度付きシリンダヘッド
- 角度付きヘッドは 360° 回転可能
- 人間工学に基づいたハンドルが自動的に戻ります
- 3 分割による、廃棄物による目詰り防止
- 高強度アルミ製油圧パンチ (約 40 % 軽量化実現)
- ステンレススチールプレートを使用すると、耐用期間が大幅に短縮されます

## 一般注文データ

種別	IE-KO-HAT	バージョン
注文番号	<a href="#">1966810000</a>	アークホール
GTIN (EAN)	4032248659630	
数量	1 Stück	

## スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	<a href="#">9009030000</a>	スクリュードライバ, スクリュードライバ
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 Stück	



## IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



プラススクリュードライバー、ポジドライブ製、SDK PZ  
DIN 5262、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764/1-PZへの出力、  
クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDK PZ1	バージョン
注文番号	<a href="#">9008530000</a>	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056521	
数量	1 Stück	