

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, パワーUSの挿入, タイプ B, ソケットコネクタ, US
注文番号	1450800000
種別	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:05:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 10.76 g

温度

動作温度 -20 °C...85 °C

一般データ

インサートの種別	パワーUSの挿入	コネクタ面	タイプ B
保護度合い	IP20 (表側)		

一般基準

証明書番号 (UR)	E479233	証明書番号 (cURus)	E340886
認証書番号 (DNV)	TAA000022B		

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 30 mΩ	絶縁耐性	500 V DC時≥ 100 MΩ
------	---------	------	-------------------

クランプ可能な導体

導体接続断面、ワイヤエンドフェルール付で非常に柔軟	...	導体接続断面積、フェルール端子なし極細線仕様	...
導体接続断面積、フェルール端子なし細線仕様	...	導体接続断面積、フェルール端子付属細線仕様	...
導体接続断面積、リジッド	...	接続方式	はんだ接続, FS 4.8 x 0.8

技術データ

ハウジング主要材質	PA 66	定格電圧 (AC)	125 V
定格電流	15 A	接点抵抗	≤ 30 mΩ
絶縁耐性	500 V DC時≥ 100 MΩ		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1

重要なメモ

製品情報 米国式差し込みブッシュにはタッチセーフ保護が義務付けられています (アクセサリ 1491920000 または 1450820000)

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E479233
証明書番号 (cULus)	E340886

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GL_FrontCom
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

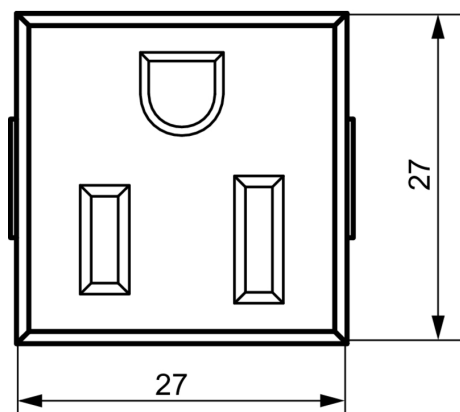

寸法図

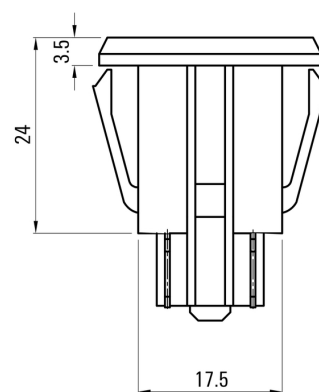

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シールドなし



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	バージョン
注文番号	1543710000	FrontCom, インサートプレート, シールドなし, 1x電力, US, 1x データ,
GTIN (EAN)	4050118348927	1 x ヒューズ
数量	1 Stück	
種別	IE-FC-IP-PWU/2ST	バージョン
注文番号	1450700000	FrontCom, インサートプレート, シールドなし, 1x電力, US, 2x データ
GTIN (EAN)	4050118255607	
数量	1 Stück	

シールド仕様



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FC-SP-PWU/2ST	バージョン
注文番号	1450620000	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様, 1x電力, US, 2x データ
GTIN (EAN)	4050118255270	
数量	1 Stück	