

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 アダプタおよび M12/M8 アダプタは、プラグサイズの迅速な実装に役立ちます。

## 一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M12
注文番号	<a href="#">1473460000</a>
種別	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:38:44 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 15 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	M12 = A コード、M8 = なし	保護度合い	IP67
定格電圧	24 V	極数	3
汚染度	3		

## 接続データ

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ	M8ピン	単一コンセント 2 - プラグインコネクタ	M12ソケット
締め付けトルク	M12 : 0.8Nm, M8 : 0.5Nm		

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

## 一般データ

コーディング	M12 = A コード、M8 = なし	保護度合い	IP67
定格電圧	24 V	導体外径	-
接続スレッド	M8/M12	極数	3
汚染度	3		

## 分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/07/04 6:38:44 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

#### 寸法図

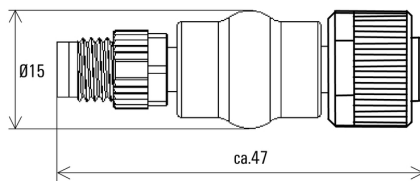

#### 配線図

