

H2,5/15D BL SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

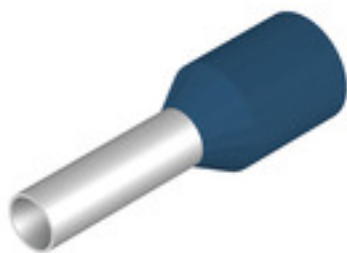

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- フェルール端子(50 個) のリンク
- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
注文番号	1476280000
種別	H2,5/15D BL SP
GTIN (EAN)	4050118282887
数量	100 Stück

作成日 2024/08/27 20:04:29 CEST

H2,5/15D BL SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.15 g

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、青色
標準		

ワイヤーエンドフェルール

L1 (mm)	15 mm	カラーコード	DIN
カラー直径 (D2)	4.2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	導体断面	2.5 mm ²
接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
被覆剥き長さ	10 mm	軍事指定	T 20A 017 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

ダウンロード

ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/08/27 20:04:29 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H2,5/15D BL SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

