

VFSKHV/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

銅スリーブ付属 **PVC** 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| 注文番号 | 1491870000 |
| 種別 | VFSKHV/0,5-1,0/288 |
| GTIN (EAN) | 4050118301908 |
| 数量 | 100 Stück |

作成日 2024/07/24 11:51:25 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VFSKHV/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.78 g |
|------|--------|

コネクタ

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| プラグインの幅 (d2) | 2.8 mm | プラグイン密度 (d3) | 0.8 mm |
| 導体断面 | 1 mm ² | 導体断面、最大 | 1 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.5 mm ² | 材質 / プラスチック | PVC |
| 絶縁 | 完全断熱 | 識別色 | 赤色 |
| 長さ 1 (l1) | 19.2 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000516 | ETIM 7.0 | EC000516 |
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード


| | |
|--------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |

VFSKHV/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

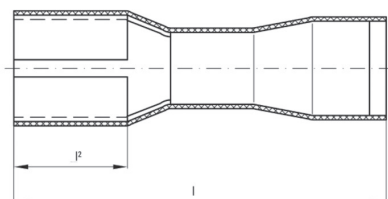

VFSKHV/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HTI 15 | バージョン |
| 注文番号 | 9014400000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブ |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | ルクリンプ |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | ブルクリンプ |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | CTI 6 G | バージョン |
| 注文番号 | 9202850000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円ク |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | リンプ, パラレルクリンプ |
| 数量 | 1 Stück | |