

KQI-M10/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| 注文番号 | 1492510000 |
| 種別 | KQI-M10/-16 |
| GTIN (EAN) | 4050118302288 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/09/04 3:45:04 CEST

KQI-M10/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | |
|------|-------|
| 正味重量 | 5.9 g |
|------|-------|

コネクタ

| | | | |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| カラーの内径 (d4) | 10.5 mm | フランジ内径 (d2) | 10.5 mm |
| 導体断面 | 16 mm ² | 導体断面、最大 | 16 mm ² |
| 導体断面、最小 | 16 mm ² | 接続長さ (l) | 35.5 mm |
| 材質 / プラスチック | PA | 穴 | M10 |
| 絶縁 | 使用可能 | 識別色 | 青色 |
| 軸の内径 (d1) | 5.8 mm | 軸の外径 (d3) | 18 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード


| | |
|--------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |

KQI-M10/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

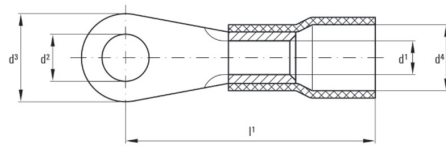

KQI-M10/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ |
| 数量 | 1 Stück | |

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | EPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453810000 | プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | WMクリンプ, インデントクリンプ, トラビーズクリンプ, 楕円クリンプ |
| 数量 | 1 Stück | |