

KRN-M5/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,4 mm ²
注文番号	1495140000
種別	KRN-M5/-4
GTIN (EAN)	4050118305043
数量	100 Stück

KRN-M5/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 2.3 g

技術データ

バージョン ユーロシリーズ、標準

コネクタ

フランジ内径 (d2)	5.3 mm	刃幅 (b)	10 mm
導体断面	4 mm ²	接続長さ (l)	18 mm
穴	M 5	絶縁	利用できない
軸の内径 (d1)	3 mm	軸の外径 (d3)	5 mm
軸の長さ (a)	8 mm		

分類

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード


エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー

KRN-M5/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

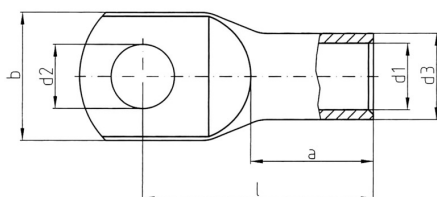

KRN-M5/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ローレルケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	HTN 21	バージョン
注文番号	9014610000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , インデントクリン
GTIN (EAN)	4008190152734	ブ
数量	1 Stück	