

KWN-M5/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
注文番号	1495230000
種別	KWN-M5/-1,5 90
GTIN (EAN)	4050118304749
数量	100 Stück

KWN-M5/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	1.6 g
------	-------

技術データ

バージョン	Euroシリーズ90°
-------	-------------

コネクタ

フランジ内径 (d2)	5.3 mm	刃幅 (b)	10 mm
導体断面	1.5 mm ²	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	1 mm ²	接続長さ (l)	10 mm
穴	M 5	絶縁	利用できない
軸の内径 (d1)	1.9 mm	軸の外径 (d3)	3.9 mm
軸の長さ (a)	5 mm		

分類

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05
ECLASS 14.0	27-40-02-05		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


カタログ ブローシャー	Catalogues in PDF-format
----------------	--

KWN-M5/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

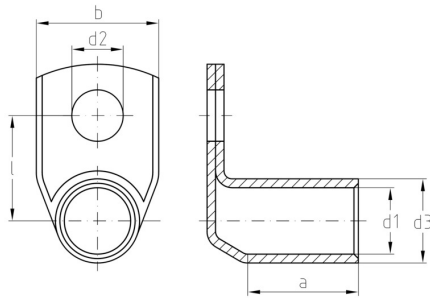

KWN-M5/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ローレルケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	HTN 21	バージョン
注文番号	9014610000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², インデントクリン
GTIN (EAN)	4008190152734	ブ
数量	1 Stück	