

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

| バージョン      | ケーブルラグ、終端, 70 mm <sup>2</sup> |
|------------|-------------------------------|
| 注文番号       | <a href="#">1498150000</a>    |
| 種別         | KP-M12/-70                    |
| GTIN (EAN) | 4050118307467                 |
| 数量         | 50 Stück                      |

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 65.71 g

## 技術データ

バージョン DINシリーズ46235、標準

## コネクタ

|             |                    |           |         |
|-------------|--------------------|-----------|---------|
| フランジ内径 (d2) | 13 mm              | 刃幅 (b)    | 24 mm   |
| 導体断面        | 70 mm <sup>2</sup> | 接続長さ (l)  | 56.5 mm |
| 穴           | M 12               | 絶縁        | 利用できない  |
| 軸の内径 (d1)   | 11.3 mm            | 軸の外径 (d3) | 16.5 mm |
| 軸の長さ (a)    | 28 mm              | 銅識別番号     | 16 K    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ETIM 8.0    | EC001050    | ETIM 9.0    | EC001050    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード


カタログ [Catalogues in PDF-format](#)  
ブローシャー

**KP-M12/-70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

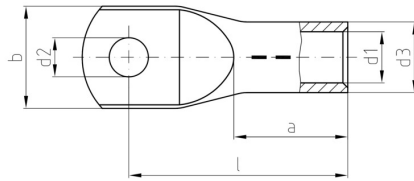

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | PZ PK 10/120               | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1500480000</a> | 10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118309089              |  |
| 数量         | 1 Stück                    |  |
| 種別         | PZ PK 6/70                 | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1500470000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118309263              |  |
| 数量         | 1 Stück                    |  |

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | EPG 60                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2453810000</a> | プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              |  |
| 数量         | 1 Stück                    |  |
| 種別         | EPG 45                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1500830000</a> | プレスツール、6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ            |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              |  |
| 数量         | 1 Stück                    |  |

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能:
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | ES APG 80 HEX 70           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1502680000</a> | 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310641              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能:
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES APG 80 WM 70            | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1502520000</a> | 70mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310580              |                            |
| 数量         | 1 Stück                    |                            |

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...ブレスケープラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 HEX 70       | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">2505210000</a> | 圧着ツールインサート、六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118519594              |                   |
| 数量         | 1 Stück                    |                   |

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | ES EPG 45 WM 10/70         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1500870000</a> | WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309256              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | ES EPG 45 HEX 10/70        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1500940000</a> | 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309522              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | APG 80                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>                                |
| GTIN (EAN) | 4050118310627              |  |
| 数量         | 1 Stück                    |  |
| 種別         | HPG 60                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ   |
| 数量         | 1 Stück                    |  |

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 WM 70        | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">2469590000</a> | 圧着ツールインサート, WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118483857              |                    |
| 数量         | 1 Stück                    |                    |