

## KP-M16/-185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

| バージョン      | ケーブルラグ、終端, 185 mm <sup>2</sup> |
|------------|--------------------------------|
| 注文番号       | <a href="#">1498370000</a>     |
| 種別         | KP-M16/-185                    |
| GTIN (EAN) | 4050118307733                  |
| 数量         | 25 Stück                       |

## KP-M16/-185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |
|------|----------|
| 正味重量 | 190.04 g |
|------|----------|

## 技術データ

|       |                 |
|-------|-----------------|
| バージョン | DINシリーズ46235、標準 |
|-------|-----------------|

## コネクタ

|             |                     |           |         |
|-------------|---------------------|-----------|---------|
| フランジ内径 (d2) | 17 mm               | 刃幅 (b)    | 37 mm   |
| 導体断面        | 185 mm <sup>2</sup> | 接続長さ (l)  | 82 mm   |
| 穴           | M 16                | 絶縁        | 利用できない  |
| 軸の内径 (d1)   | 19 mm               | 軸の外径 (d3) | 25.5 mm |
| 軸の長さ (a)    | 40 mm               | 銅識別番号     | 25 K    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ETIM 8.0    | EC001050    | ETIM 9.0    | EC001050    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード


|        |  |
|--------|--|
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー |  |

**KP-M16/-185**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

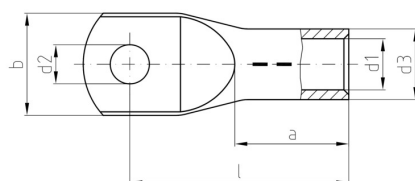

## KP-M16/-185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | APG 80                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>  |
| GTIN (EAN) | 4050118310627              |  |
| 数量         | 1 Stück                    |  |
| 種別         | HPG 60                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              |  |
| 数量         | 1 Stück                    |  |

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別         | ES APG 80 WM 185           | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1502570000</a> | 185mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310528              |                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                             |

## KP-M16/-185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...管状ケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 WM 185       | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">2469630000</a> | 圧着ツールインサート, WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118484038              |                    |
| 数量         | 1 Stück                    |                    |

## ...プレスケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 HEX 185      | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">2505250000</a> | 圧着ツールインサート, 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118519617              |                    |
| 数量         | 1 Stück                    |                    |

## KP-M16/-185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | EPG 60                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2453810000</a> | プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、 |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ                               |
| 数量         | 1 Stück                    |   |

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | ES APG 80 HEX 185          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1502730000</a> | 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310726              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |