

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	6mm ² , WMクリンプ
注文番号	1502430000
種別	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
数量	1 Stück

作成日 2024/07/29 13:39:54 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 335.8 g

クリンプインサート

クリンプ幅 7 mm クリンプ幅 (mm) 7
クリンプ断面銅 6

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル WMクリンプ
ケーブルラグ断面積 | 公称 6 mm²

接点の説明

クリンプ範囲、最大 6 mm² 導体直径、最大 AWG 10

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

ダウンロード

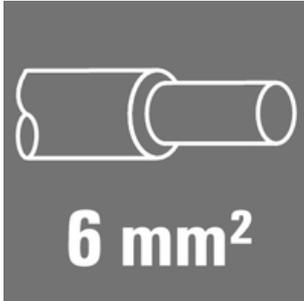
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

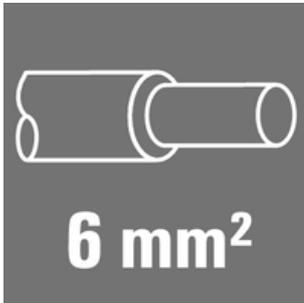
種別	KWN-M10/-6 90	バージョン
注文番号	1496150000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M4/-6 90	バージョン
注文番号	1497220000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M8/-6 90	バージョン
注文番号	1496140000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M5/-6 90	バージョン
注文番号	1496120000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M6/-6 90	バージョン
注文番号	1496130000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-6 90	バージョン
注文番号	1496170000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
数量	100 Stück	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

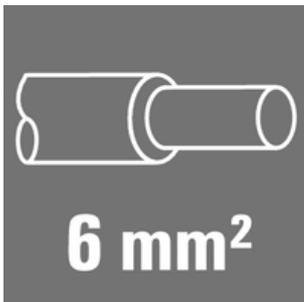
6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-6	バージョン
注文番号	1494720000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
数量	100 Stück	

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

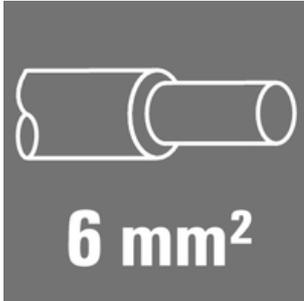
種別	KP-M8/-6	バージョン
注文番号	1497860000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
数量	100 Stück	
種別	KP-M5/-6	バージョン
注文番号	1497840000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
数量	100 Stück	
種別	KP-M6/-6	バージョン
注文番号	1497850000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
数量	100 Stück	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M12/-6	バージョン
注文番号	1497210000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M4/-6	バージョン
注文番号	1497150000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M8/-6	バージョン
注文番号	1497190000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M10/-6	バージョン
注文番号	1497200000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M6/-6	バージョン
注文番号	1497180000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M5/-6	バージョン
注文番号	1497170000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
数量	100 Stück	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール

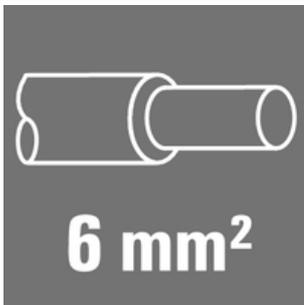


交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	APG 80	バージョン
注文番号	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
数量	1 Stück	

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-6	バージョン
注文番号	1498610000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
数量	100 Stück	