

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 10mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| 注文番号       | <a href="#">1502440000</a> |
| 種別         | ES APG 80 WM10             |
| GTIN (EAN) | 4050118310542              |
| 数量         | 1 Stück                    |

作成日 2024/07/06 23:29:58 CEST

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |
|------|---------|
| 正味重量 | 337.7 g |
|------|---------|

## クリンプインサート

|         |      |            |   |
|---------|------|------------|---|
| クリンプ幅   | 7 mm | クリンプ幅 (mm) | 7 |
| クリンプ断面銅 | 10   |            |   |

## ツールデータクリンピング

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | WMクリンプ                |
| ケーブルラグ断面積      | 公称 10 mm <sup>2</sup> |

## 接点の説明

|           |                    |              |   |
|-----------|--------------------|--------------|---|
| クリンプ範囲、最大 | 10 mm <sup>2</sup> | 導体直径、最大. AWG | 8 |
|-----------|--------------------|--------------|---|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## ダウンロード

|        |  |
|--------|--|
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー |  |

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KSN/-10                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492780000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302806              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KWN-M6/-10 90              | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497030000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306484              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KWN-M8/-10 90              | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497040000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306576              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KWN-M12/-10 90             | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497070000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306606              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KWN-M5/-10 90              | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497020000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306712              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KWN-M10/-10 90             | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497050000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306750              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KQNG-M5/-10                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492680000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302479              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KQNG-M6/-10                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492690000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302394              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KWPN-M8/-10 90             | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497430000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306927              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KWPN-M6/-10 90             | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497420000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307023              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VSTN/10                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493030000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302776              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KWN-M6/-10 45              | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496820000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306286              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KWN-M5/-10 45              | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496810000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306309              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KWN-M8/-10 45              | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496830000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306330              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KWN-M10/-10 45             | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496840000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306361              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KP-M10/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497910000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307276              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KP-M8/-10                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497890000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307573              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KP-M6/-10                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497880000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307283              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KP-M5/-10                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1497870000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307252              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KRN-M8/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496930000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306552              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KRN-M4/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496900000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306293              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |

作成日 2024/07/06 23:29:58 CEST

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KRN-M10/-10                | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496940000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306521              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KRN-M12/-10                | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496950000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306453              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KRN-M5/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496910000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306378              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KRN-M6/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1496920000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306439              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VSTN/-10                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497130000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306491              |  |
| 数量         | 50 Stück                   |  |

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KQN-M12/-10                | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1494060000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304008              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KQN-M6/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1494030000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303483              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KQN-M8/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1494040000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303803              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KQN-M4/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1494010000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303810              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KQN-M10/-10                | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1494050000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303711              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |
| 種別         | KQN-M5/-10                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1494020000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303681              |                               |
| 数量         | 100 Stück                  |                               |



## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VPN/-10                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498620000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118308136              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

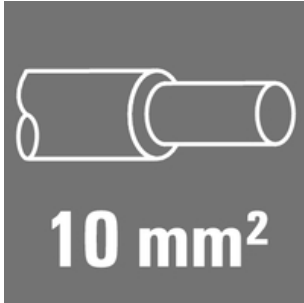
|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | APG 80                     | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118310627              |                                       |
| 数量         | 1 Stück                    |                                       |

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VPLN/-10                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492890000</a> | ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302561              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |