

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	240mm ² , WMクリンプ
注文番号	1502580000
種別	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
数量	1 Stück

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	302.8 g
------	---------

クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm	クリンプ幅 (mm)	7
クリンプ断面銅	240		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 240 mm ²

接点の説明

クリンプ範囲、最大	240 mm ²	導体直径、最大. AWG	450
-----------	---------------------	--------------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M12/-240 90	バージョン
注文番号	1496730000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306279	
数量	20 Stück	
種別	KWPN-M16/-240 90	バージョン
注文番号	1496740000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306507	
数量	20 Stück	
種別	KWPN-M20/-240 90	バージョン
注文番号	1496750000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306095	
数量	20 Stück	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M16/-240 S	バージョン
注文番号	1494370000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
数量	5 Stück	
種別	KRN-M12/-240 S	バージョン
注文番号	1494350000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
数量	5 Stück	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M10/-240 S	バージョン
注文番号	1494340000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
数量	5 Stück	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M12/-240 45	バージョン
注文番号	1495400000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
数量	15 Stück	

種別	KWN-M20/-240 45	バージョン
注文番号	1495420000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
数量	15 Stück	

種別	KWN-M16/-240 45	バージョン
注文番号	1495410000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
数量	15 Stück	

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	APG 80	バージョン
注文番号	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
数量	1 Stück	

作成日 2024/09/04 1:05:43 CEST

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-240	バージョン
注文番号	1497400000	ケーブルラグ、終端,240 mm ² ,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
数量	25 Stück	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQN-M10/-240	バージョン
注文番号	1493460000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303230	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M16/-240	バージョン
注文番号	1493480000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303209	
数量	25 Stück	
種別	KQN-M12/-240	バージョン
注文番号	1493470000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303551	
数量	25 Stück	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

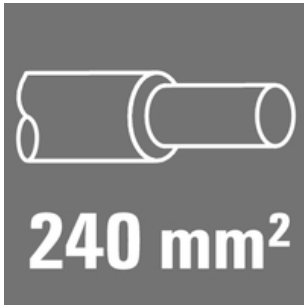
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M16/-240	バージョン
注文番号	1498420000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
数量	20 Stück	
種別	KP-M12/-240	バージョン
注文番号	1498410000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
数量	20 Stück	
種別	KP-M10/-240	バージョン
注文番号	1498390000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
数量	20 Stück	
種別	KP-M14/-240	バージョン
注文番号	1498530000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
数量	20 Stück	
種別	KP-M20/-240	バージョン
注文番号	1498430000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
数量	20 Stück	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-240	バージョン
注文番号	1498730000	ケーブルラグ、終端,240 mm ² ,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308044	
数量	15 Stück	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M12/-240	バージョン
注文番号	1495500000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M20/-240	バージョン
注文番号	1495520000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-240	バージョン
注文番号	1495480000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M16/-240	バージョン
注文番号	1495510000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M14/-240	バージョン
注文番号	1497270000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
数量	25 Stück	

作成日 2024/09/04 1:05:43 CEST

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M10/-240	バージョン
注文番号	1495490000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
数量	25 Stück	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M20/-240 90	バージョン
注文番号	1494630000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M10/-240 90	バージョン
注文番号	1494590000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M12/-240 90	バージョン
注文番号	1494610000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
数量	25 Stück	
種別	KWN-M16/-240 90	バージョン
注文番号	1494620000	ケーブルラグ、終端,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
数量	25 Stück	