

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	300mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
注文番号	<a href="#">1502590000</a>
種別	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 1:49:52 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 277 g

## クリップインサート

クリップ幅 7 mm      クリップ幅 (mm) 7  
クリップ断面銅 300

## ツールデータクリッピング

クリップタイプ/プロファイル WMクリップ  
ケーブルラグ断面積 | 公称 300 mm<sup>2</sup>

## 接点の説明

クリップ範囲、最大 300 mm<sup>2</sup>      導体直径、最大 AWG 600

## 分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## ダウンロード

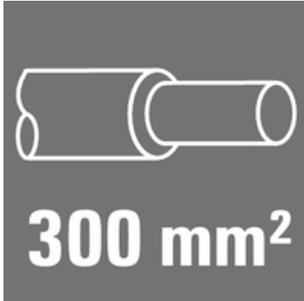
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)  
ブローシャー

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

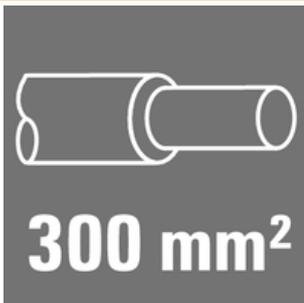
300 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWN-M12/-300 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497300000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306781	
数量	20 Stück	
種別	KWN-M16/-300 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497310000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306941	
数量	20 Stück	
種別	KWN-M20/-300 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497320000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306934	
数量	20 Stück	

300 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M12/-300 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496770000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306415	
数量	10 Stück	
種別	KWPN-M20/-300 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496790000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306545	
数量	10 Stück	

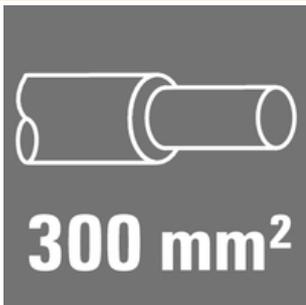
## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWPN-M16/-300 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496780000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306354	
数量	10 Stück	

300 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M10/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1495530000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305210	
数量	20 Stück	
種別	KRN-M14/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1497280000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306903	
数量	20 Stück	
種別	KRN-M16/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1495550000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304978	
数量	20 Stück	
種別	KRN-M20/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1497240000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306774	
数量	20 Stück	
種別	KRN-M12/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1495540000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305098	
数量	20 Stück	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール

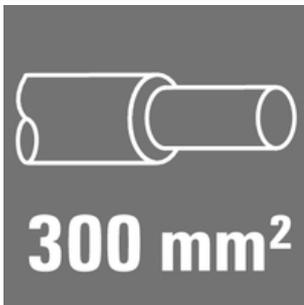


交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	APG 80	バージョン
注文番号	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
数量	1 Stück	

300 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M10/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1498440000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307764	
数量	10 Stück	
種別	KP-M16/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1498460000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307870	
数量	10 Stück	
種別	KP-M14/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1498550000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307924	
数量	10 Stück	
種別	KP-M20/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1498470000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307849	
数量	10 Stück	

作成日 2024/09/04 1:49:52 CEST

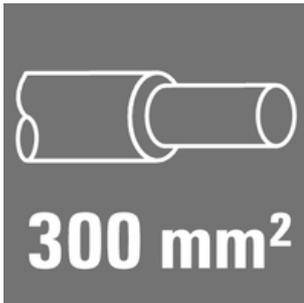
## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M12/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1498450000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307788	
数量	10 Stück	

300 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1498740000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308037	
数量	10 Stück	

300 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M12/-300 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494390000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303940	
数量	5 Stück	
種別	KRN-M10/300 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494380000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303926	
数量	5 Stück	
種別	KRN-M16/-300 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494400000</a>	ケーブルラグ、終端,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303889	
数量	5 Stück	

作成日 2024/09/04 1:49:52 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。