

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 六角クリンプ |
| 注文番号 | 1502720000 |
| 種別 | ES APG 80 HEX 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118310900 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/11/05 19:15:05 CET

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | |
|------|---------|
| 正味重量 | 300.5 g |
|------|---------|

クリップインサート

| | | | |
|----------------|--------|------------|-----|
| クリップ幅 | 5 mm | クリップ幅 (mm) | 5 |
| クリップ断面積、アルミニウム | 95+120 | クリップ断面積銅 | 150 |
| 識別番号 | 22 | | |

ツールデータクリッピング

| | |
|----------------|------------------------|
| クリップタイプ/プロファイル | 六角クリップ |
| ケーブルラグ断面積 | 公称 150 mm ² |

接点の説明

| | |
|-------------|-----|
| 導体直径、最大 AWG | 5/0 |
|-------------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

ダウンロード

| | |
|--------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | APG 80 | バージョン |
| 注文番号 | 1502390000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| 数量 | 1 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 種別 | KRN-M12/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495720000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305296 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KRN-M16/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495730000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305395 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KRN-M8/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495700000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305333 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KRN-M10/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495710000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305159 | |
| 数量 | 25 Stück | |

作成日 2024/11/05 19:15:06 CET

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KRN-M20/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495740000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305357 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KRN-M14/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495810000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305500 | |
| 数量 | 25 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VSTN/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1497380000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306958 | |
| 数量 | 25 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KWN-M10/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496440000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305777 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWN-M12/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496450000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305906 | |
| 数量 | 25 Stück | |

作成日 2024/11/05 19:15:06 CET

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KWN-M20/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496480000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305739 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWN-M16/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496470000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306132 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWN-M8/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496430000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306071 | |
| 数量 | 25 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KP-M12/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498320000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307658 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KP-M8/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498290000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307399 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KP-M16/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498330000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307641 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KP-M14/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498580000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308112 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KP-M20/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498340000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307740 | |
| 数量 | 25 Stück | |

作成日 2024/11/05 19:15:06 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

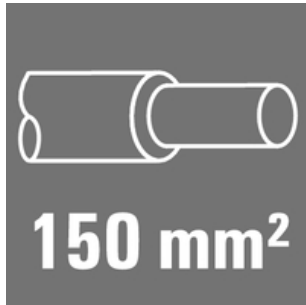
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 種別 | KWN-M16/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494520000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303995 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWN-M20/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494530000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304206 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWN-M8/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494490000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304107 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWN-M10/150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494500000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303896 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWN-M12/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494510000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304305 | |
| 数量 | 25 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 種別 | KQN-M12/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1493380000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303520 | |
| 数量 | 25 Stück | |

作成日 2024/11/05 19:15:06 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KQN-M20/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1493410000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303056 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KQN-M10/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1493370000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303117 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KQN-M16/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1493390000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303094 | |
| 数量 | 25 Stück | |

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KP-M10/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498310000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307801 | |
| 数量 | 25 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KRN-M8/-150 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494940000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304701 | |
| 数量 | 10 Stück | |

作成日 2024/11/05 19:15:06 CET

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KRN-M12/-150 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494970000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304459 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | KRN-M10/-150 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494950000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304473 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | KRN-M6/-150 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494440000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303964 | |
| 数量 | 10 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VPN/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498710000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308129 | |
| 数量 | 25 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KWPN-M12/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497820000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307306 | |
| 数量 | 25 Stück | |

作成日 2024/11/05 19:15:06 CET

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | KWPN-M20/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496680000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306088 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWPN-M8/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497790000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307085 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWPN-M10/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497810000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307221 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | KWPN-M16/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497830000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307160 | |
| 数量 | 25 Stück | |

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VPLN/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1492970000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302912 | |
| 数量 | 50 Stück | |

ES APG 80 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

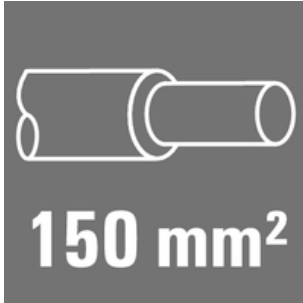
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VSTN/150 | バージョン |
| 注文番号 | 1493120000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302905 | |
| 数量 | 50 Stück | |