

SAI-Y-5 AND 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Yコネクタ, M12 |
| 注文番号 | 1515140000 |
| 種別 | SAI-Y-5 AND 2M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118322361 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/11/05 19:56:29 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-Y-5 AND 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 22 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|------------|--------------|-----------|------|
| コーディング | A-coded | シールド接続 | いいえ |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C | ハウジング主要材質 | PUR |
| プラグング回数 | ≥ 100 | 保護度合い | IP67 |
| 定格電圧 | 24 V | 定格電流 | 4 A |
| 接触表面 | Au (ゴールド) | 極数 | 5 |
| 汚染度 | 3 | | |

接続データ

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--------------------|
| グループコンセント - プラグインコネクタ | M12ピン | シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ | M12ソケット |
| 単一コンセント 2 - プラグインコネクタ | M12ソケット | 締め付けトルク | M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm |

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

| | | | |
|------------|--------------|-----------|------|
| コーディング | A-coded | シールド接続 | いいえ |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C | ハウジング主要材質 | PUR |
| プラグング回数 | ≥ 100 | 保護度合い | IP67 |
| 定格電圧 | 24 V | 定格電流 | 4 A |
| 導体外径 | - | 接点材質、ソケット | CuSn |
| 接点材質、ピン | CuZn | 接続スレッド | M12 |
| 接触表面 | Au (ゴールド) | 極数 | 5 |
| 汚染度 | 3 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/11/05 19:56:29 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-Y-5 AND 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN |


SAI-Y-5 AND 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

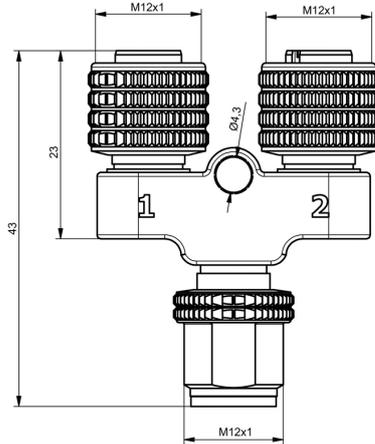

寸法図

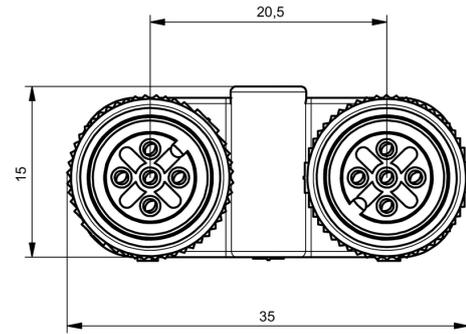

配線

