

THM EL 50 SI 30M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

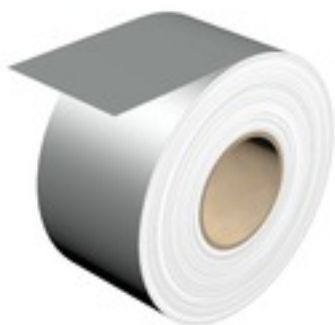

個別調整の識別：EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | THM, デバイスマーカー, 50 x, 銀色 |
| 注文番号 | 1517240000 |
| 種別 | THM EL 50 SI 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118325034 |
| 数量 | 1 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 2599440000 |

作成日 2024/09/04 3:46:33 CEST

THM EL 50 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| 深さ | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.003 inch |
| 高さ | 50 mm | 高さ (インチ) | 1.969 inch |
| 長さ | 30,000 mm | 長さ (インチ) | 1,181.1 inch |
| 正味重量 | 255 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | | |
|------------------|---------------------|--------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| UL 969 j 準拠の認可 | はい | |
| アークごとの数 | 1 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| バージョン | エンドレス, 自己接着型 | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | ラベルリール |
| ロールあたりの数 | 1 | |
| 動作温度範囲 | -40...150 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 印刷方法 | 熱伝達 | |
| 接着剤 | アクリレート接着剤 | |
| 材質 | ポリエステル | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 ラベルリール = デバイスマーカー | |
| 色 | 銀色 | |
| 長さ | 30,000 mm | |

装置マーカース

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

作成日 2024/09/04 3:46:33 CEST

THM EL 50 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

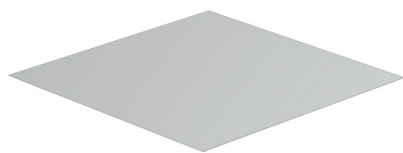

THM EL 50 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM 110/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005070000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 Stück | |

THM EL 50 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

