

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M8
注文番号	1524700000
種別	SAI-Y-3/3 M8-M8
GTIN (EAN)	4050118330069
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:58:08 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 17 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	M8 =なし	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	ハウジング主要材質	PUR
プラグング回数	≥ 100	保護度合い	IP67
定格電圧	60 V	定格電流	4 A
接触表面	Au (ゴールド)	極数	3
汚染度	3		

接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ	M8ピン	シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ	M8ソケット
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ	M8ソケット	締め付けトルク	M8 : 0.5 ~ 0.6Nm

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-104

一般データ

コーディング	M8 =なし	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	ハウジング主要材質	PUR
プラグング回数	≥ 100	保護度合い	IP67
定格電圧	60 V	定格電流	4 A
導体外径	-	接続スレッド	M8/M8
接触表面	Au (ゴールド)	極数	3
汚染度	3		

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

作成日 2024/08/27 17:58:08 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

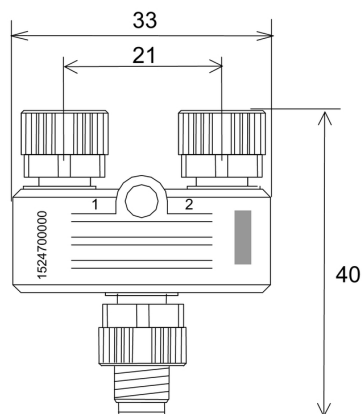

配線図

