

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	1527230000
種別	PZ 6 ROTO L ZERT
GTIN (EAN)	4050118332698
数量	1 Stück
交換部品	2561810000 9202810000 9054820000 2566680000

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	80 mm	高さ (インチ)	3.15 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	432 g		

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	(1)圧着工具
-------	------------------	------	---------

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	トラピーズクリンプ
----------------	-----------

接点の説明

クリンプ範囲、最大	6 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.14 mm ²
導体横断面、最小. AWG	AWG 26	導体直径、最大. AWG	AWG 10
接点タイプ	プラスチックカラーあり/なし ワイヤーエンドフェルール		

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



使用例



使用例



PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/15 BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9026100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190141141		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H2,5/14S BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9046230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	マルチパック
GTIN (EAN)	4032248298631		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H2,5/15T GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9021240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190115302		クバッグ
数量	500 Stück		

アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
注文番号	9054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
数量	1 Stück
種別	ERTE ES PZ 6 ROTO L
注文番号	2561810000
GTIN (EAN)	4050118570199
数量	1 Stück

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/12D W	バージョン	パッケージ
注文番号	9019000000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190085728		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/16 OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9025870000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190025045		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/18 OR	バージョン	パッケージ
注文番号	1076980000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248834631		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/16D W	バージョン	パッケージ
注文番号	9019020000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190047108		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14 OR	バージョン	パッケージ
注文番号	0690700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190015770		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14D W	バージョン	パッケージ
注文番号	9019010000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190120931		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/12 OR	バージョン	パッケージ
注文番号	0409500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190090456		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/18D W	バージョン	パッケージ
注文番号	1076990000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248834624		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/15D ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9037440000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493011	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/19 ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9037270000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492748	mm, 黄色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/25 ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9037280000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492755	mm, 黄色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/19D ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9037450000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493028	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/25D ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9037460000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493035	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/15 ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9037260000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492731	mm, 黄色	
数量	500 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリ袋にバラ詰めで供給



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/24 XS SW	バージョン		パッケージ	
注文番号	9202870000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 黒色		弛緩	
GTIN (EAN)	4032248517947				
数量	100 Stück				

多包バッグ仕様



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/17,5X BL SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	9006670000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 8 mm, 青色		マルチパックバッグ	
GTIN (EAN)	4008190332273				
数量	100 Stück				

種別	H2,5/21,5X BL SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	9006710000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 青色		マルチパックバッグ	
GTIN (EAN)	4008190332280				
数量	100 Stück				

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/16D SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9019130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190023331		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/24D SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9019150000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190151676		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14 R	バージョン	パッケージ
注文番号	0463100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190065089		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/16 R	バージョン	パッケージ
注文番号	0635100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190141745		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/24 R	バージョン	パッケージ
注文番号	0565600000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190187071		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14D SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9019120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190153793		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/18D SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9019140000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190046026		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード



一般注文データ

種別	H0,34/10 TK	バージョン	パッケージ
注文番号	9025750000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190105365		
数量	500 Stück		
種別	H0,34/12 TK	バージョン	パッケージ
注文番号	9025770000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190067960		
数量	500 Stück		

ポリ袋にバラ詰めで供給

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性



0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H4,0/15TS OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9036230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248068029		
数量	500 Stück		
種別	H4,0/20DS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9203630000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248565078		
数量	500 Stück		
種別	H4,0/14DS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9028520000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248049035		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/16 ZH W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004900000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190482671	mm, 白色	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/15T ZH BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9018570000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190272630	mm, ライトブルー	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16D ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004770000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190038816	mm, グレー	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14 ZH W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9018510000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190019914	mm, 白色	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14D ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9018520000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190097998	mm, グレー	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16T ZH HBL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9005140000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190482725	mm, ライトブルー	クバッグ
数量	500 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14T HBL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9021230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190153106		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14D GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9019410000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190164096		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/12 W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028280000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902216		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/18 W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028300000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902063		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14 W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9026070000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190187163		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16 W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028290000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902056		
数量	500 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/22T ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037670000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493431	mm, 橙色	
数量	100 Stück		
種別	H4,0/28T ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037680000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493479	mm, 橙色	
数量	100 Stück		
種別	H4,0/22D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037530000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493103	mm, グレー	
数量	100 Stück		
種別	H4,0/28D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037540000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493110	mm, グレー	
数量	100 Stück		

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14D GR BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005870000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	リール
GTIN (EAN)	4008190275938		
数量	5,000 Stück		
種別	H0,75/14T BL BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	リール
GTIN (EAN)	4008190275969		
数量	5,000 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,75/14 W BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005820000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール
GTIN (EAN)	4008190275884		
数量	5,000 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/16 ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037210000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492687		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/16D ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9037390000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492878		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/18 ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037220000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492694		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14D ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9037380000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492861		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14 ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037200000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492397		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/18D ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9037400000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492892		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	バージョン	パッケージ
注文番号	9025430000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN	箱
GTIN (EAN)	4008190337162		
数量	1 Stück		
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM	バージョン	パッケージ
注文番号	9025920000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	箱
GTIN (EAN)	4008190101442		
数量	1 Stück		
種別	H-BOX 0,14-0,75QMM	バージョン	パッケージ
注文番号	9025410000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	箱
GTIN (EAN)	4008190341602		
数量	1 Stück		
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	バージョン	パッケージ
注文番号	9025400000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN	箱
GTIN (EAN)	4008190341596		
数量	1 Stück		
種別	H-BOX 0,5-2,5QMM	バージョン	パッケージ
注文番号	9025900000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	箱
GTIN (EAN)	4008190109202		
数量	1 Stück		

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H0,75/15S W	バージョン	パッケージ
注文番号	9204240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 9 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248621545		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,75/14DS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9028580000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248159475		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/19TS ZH HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9202840000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248515783		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/19DS ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9202830000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248515776		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14TS HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9018550000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190207991		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14S W	バージョン	パッケージ
注文番号	9025960000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190009878		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/19S ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9202820000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248515769		
数量	500 Stück		

ツインフェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属ツインフェルール端子ボックス:

- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	バージョン	パッケージ
注文番号	9025390000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	箱
GTIN (EAN)	4008190341015		
数量	1 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H1,0/14S GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9025710000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190031442		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,0/15S ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9018650000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4032248011407		クバッグ
数量	500 Stück		

0.25 mm ~ 6.0 mm 導体の公称断面積



0.25 ~ 6.0 mm (AWG 24 - 10)
 の導体対応錫メッキ銅製
 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
 • ポリ袋 パラ詰めで供給

一般注文データ

種別	H6,0/18	バージョン	パッケージ
注文番号	9004130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190143626		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/18	バージョン	パッケージ
注文番号	9004070000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190105761		
数量	1,000 Stück		
種別	H4,0/15	バージョン	パッケージ
注文番号	9004100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190119003		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/12	バージョン	パッケージ
注文番号	0186100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190172954		
数量	1,000 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,75/6	バージョン	パッケージ
注文番号	0282700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190019013		
数量	1,000 Stück		
種別	H0,25/5	バージョン	パッケージ
注文番号	9018910000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 5 mm, 5 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190068134		
数量	1,000 Stück		
種別	H2,5/18	バージョン	パッケージ
注文番号	9004090000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190147921		
数量	1,000 Stück		
種別	H1,5/12	バージョン	パッケージ
注文番号	9004060000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190147938		
数量	1,000 Stück		
種別	H1,5/7	バージョン	パッケージ
注文番号	0372700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190064525		
数量	1,000 Stück		
種別	H4,0/12	バージョン	パッケージ
注文番号	0244100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190179830		
数量	1,000 Stück		
種別	H1,5/10	バージョン	パッケージ
注文番号	0186500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190039592		
数量	1,000 Stück		
種別	H4,0/9	バージョン	パッケージ
注文番号	0373100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 9 mm, 9 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190164669		
数量	500 Stück		
種別	H6,0/12	バージョン	パッケージ
注文番号	0191900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190026851		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/6	バージョン	パッケージ
注文番号	0372600000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190180263		
数量	1,000 Stück		
種別	H2,5/7	バージョン	パッケージ
注文番号	0373000000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190173463		
数量	1,000 Stück		
種別	H0,5/6	バージョン	パッケージ
注文番号	0282600000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190184025		
数量	1,000 Stück		
種別	H1,0/10	バージョン	パッケージ
注文番号	0282800000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190006662		
数量	1,000 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H6,0/10	バージョン	パッケージ
注文番号	9004120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190104795		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/10	バージョン	パッケージ
注文番号	9004080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190145446		
数量	1,000 Stück		
種別	H6,0/15	バージョン	パッケージ
注文番号	0124700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190003807		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/10	バージョン	パッケージ
注文番号	9004050000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190153052		
数量	1,000 Stück		
種別	H0,75/10	バージョン	パッケージ
注文番号	0542500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190037482		
数量	1,000 Stück		
種別	H4,0/18	バージョン	パッケージ
注文番号	9004110000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190148348		
数量	500 Stück		

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のフェルール端子の被覆剥き (5,000 点)
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	H0,34/12 TK BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9004390000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ	リール
GTIN (EAN)	4008190881016		
数量	5,000 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14D W BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004280000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190162627		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14T W BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9021930000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190262402		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14 OR BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004270000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190091774		
数量	500 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9019190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190141349		
数量	500 Stück		
種別	H4,0/20D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9019200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190126575		
数量	500 Stück		
種別	H4,0/18T OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9021100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190061708		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H4,0/26T OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9021120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190092825		
数量	100 Stück		
種別	H4,0/26D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9019210000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190002336		
数量	100 Stück		
種別	H4,0/20T OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9021110000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190035754		
数量	500 Stück		

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/12 GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028310000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902070		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14D R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9019420000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190189099		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14 GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9026080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190026158		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/16 GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028320000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902087		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/18 GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028340000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902100		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/14 GE	バージョン	パッケージ
注文番号	0463000000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190024697		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/18D R	バージョン	パッケージ
注文番号	9019110000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190174828		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/12D R	バージョン	パッケージ
注文番号	9019070000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190029074		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/16D R	バージョン	パッケージ
注文番号	9019100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190159986		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14D R	バージョン	パッケージ
注文番号	9019080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190090623		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/18 GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9025930000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190101497		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/16 GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9025950000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190037291		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/12 GE	バージョン	パッケージ
注文番号	0409700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190152222		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/15 ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9018530000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190066925	mm, 黄色	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,0/19D ZH R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004760000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190160951	mm, 赤色	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,0/19 ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004910000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190482688	mm, 黄色	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,0/15D ZH R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9018540000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190188832	mm, 赤色	クバッグ
数量	500 Stück		

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/12 OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028260000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190902025		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14D W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9019400000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190066024		クバッグ
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,5/14 OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9026060000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190122201		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,5/16 OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028270000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902049		クバッグ
数量	500 Stück		

ポリ袋にバラ詰めて供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H1,5/12S R	バージョン	パッケージ
注文番号	9025690000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190059439		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14DS SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9025240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190085599		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14S R	バージョン	パッケージ
注文番号	9025980000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190080730		
数量	500 Stück		

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14D SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9019430000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190107420		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H1,5/14 R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9026090000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190137168		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,5/16 R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028350000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190902117		クバッグ
数量	500 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/25D BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9019180000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190101145		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/15T GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9021070000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190128944		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/25T GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9021090000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190060916		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/15D BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9019160000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190028732		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/19T GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9021080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190149345		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/19D BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9019170000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190178024		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H0,75/14S W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9025700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190144104		クバッグ
数量	500 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/23D ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9037550000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493127		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23T ZH GN	バージョン	パッケージ
注文番号	9037690000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493486		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29T ZH GN	バージョン	パッケージ
注文番号	9037700000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493509		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29 ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9037330000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492809		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29D ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9037560000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493134		
数量	100 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H6,0/23 ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9037320000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492793	mm, 黒色	
数量	100 Stück		

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のリンク済みフェルール端子 (5,000 点)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/14D BL BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005850000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	リール
GTIN (EAN)	4008190275914		
数量	3,000 Stück		

種別	H2,5/14T GR BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005910000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	リール
GTIN (EAN)	4008190275976		
数量	3,000 Stück		

マルチバッグ



- ワイドミューラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)

一般注文データ

種別	H0,25/10 HBL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9026050000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190138288		
数量	500 Stück		

種別	H0,25/12T GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9021220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190153786		
数量	500 Stück		

種別	H0,25/12 HBL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9025780000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190053239		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,25/10T GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9021210000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190045555		クバッグ
数量	500 Stück		

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005810000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	リール
GTIN (EAN)	4008190275877		
数量	5,000 Stück		
種別	H0,5/14D W BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005860000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール
GTIN (EAN)	4008190275921		
数量	5,000 Stück		

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/14 GE BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004320000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190167523		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14D R BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004330000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190047498		
数量	500 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H1,0/14T R BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9021950000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190262747		
数量	500 Stück		

マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H1,5/14S R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9025720000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190072681		クバッグ
数量	500 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミューラーカラーコード

一般注文データ

種別	H0,25/10T GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9021010000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190109103		
数量	500 Stück		
種別	H0,25/10 HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9025740000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190092054		
数量	500 Stück		
種別	H0,25/12 HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9025760000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190010027		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,25/12T GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9021020000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190184230		
数量	500 Stück		

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン	
注文番号	9202810000	プレスツール, 交換部品	
GTIN (EAN)	4032248512577		
数量	1 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9019040000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190099077		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/18T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9021060000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190071158		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/12T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9021030000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190152901		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,75/14 W	バージョン	パッケージ
注文番号	0462900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190033248		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16 W	バージョン	パッケージ
注文番号	9025860000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190141967		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/12D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9019030000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190127787		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/18 W	バージョン	パッケージ
注文番号	9025910000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190063702		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/18D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9019060000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190049560		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/12 W	バージョン	パッケージ
注文番号	0409600000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190079826		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9019050000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190033002		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9021050000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190096175		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9021040000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190083168		
数量	500 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/23D ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004720000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190962210	mm, 黄色	クバッグ
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23 ZH SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004930000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190482701	mm, 黒色	クバッグ
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23T ZH GN SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9005160000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190482749	mm, 緑色	クバッグ
数量	100 Stück		

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14 W BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004290000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190006778		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14D GR BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004300000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	リール包装
GTIN (EAN)	4008190154837		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14T HBL BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004310000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	リール包装
GTIN (EAN)	4008190179298		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

0.14mm導体の公称断面積

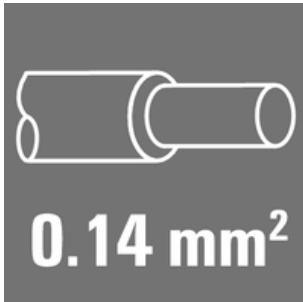

- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 点)

一般注文データ

種別	H0,14/10 GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9005180000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190859909		
数量	500 Stück		
種別	H0,14/10T BR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028250000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 茶色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902018		
数量	500 Stück		
種別	H0,14/12 GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9028240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902001		
数量	500 Stück		

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/21D ZH BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004740000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 青色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190031923		
数量	250 Stück		
種別	H2,5/21 ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9005150000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482732		
数量	250 Stück		
種別	H2,5/19T ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9018580000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190272647		
数量	250 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H2,5/19D ZH BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004430000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190099367	mm, 青色	クバッグ
数量	250 Stück		

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/24 XS BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9202880000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248517954		
数量	100 Stück		

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/14T GR BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004370000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 11 mm, 8 mm, グレー	リール包装
GTIN (EAN)	4008190052508		
数量	500 Stück		

種別	H2,5/14D BL BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004360000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190083397		
数量	500 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

多包バッグ仕様



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/17,5X SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9006590000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 8 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190332259		
数量	100 Stück		
種別	H1,5/19,5X SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9006630000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 10 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190332266		
数量	100 Stück		

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/14D R BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005880000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	リール
GTIN (EAN)	4008190275945		
数量	5,000 Stück		
種別	H1,0/14 GE BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005830000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	リール
GTIN (EAN)	4008190275891		
数量	5,000 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード

一般注文データ

種別	H0,34/10 TK SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	9026030000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ		マルチパッ	
GTIN (EAN)	4008190177171			クバッグ	
数量	500 Stück				
種別	H0,34/12 TK SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	9025790000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ		マルチパッ	
GTIN (EAN)	4008190121174			クバッグ	
数量	500 Stück				

多包バッグ仕様



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性

1.5 ~ 16 mm² (AWG 16 - 6) の導体対応
錫メッキ銅製
DIN 46228 part 4 準拠

一般注文データ

種別	H6,0/23X GE SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	9006790000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 黄色		マルチパッ	
GTIN (EAN)	4008190332303			クバッグ	
数量	100 Stück				

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14D SW BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005890000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	リール
GTIN (EAN)	4008190275952		
数量	5,000 Stück		
種別	H1,5/14S GN BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9028370000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 緑色	リール
GTIN (EAN)	4032248318537		
数量	5,000 Stück		
種別	H1,5/14 R BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	9005840000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	リール
GTIN (EAN)	4008190275907		
数量	5,000 Stück		

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/27D ZH BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9037520000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493097		
数量	100 Stück		
種別	H2,5/27T ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037660000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493387		
数量	100 Stück		
種別	H2,5/19D ZH BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9037500000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493073		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H2,5/19T ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037640000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493325	mm, グレー	
数量	500 Stück		
種別	H2,5/21D ZH BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9037510000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493080	mm, 青色	
数量	100 Stück		
種別	H2,5/21T ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037650000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493356	mm, グレー	
数量	100 Stück		

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/22D ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004730000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190161811	mm, グレー	クバッグ
数量	100 Stück		
種別	H4,0/22T ZH OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9018590000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190272654	mm, 橙色	クバッグ
数量	100 Stück		

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミューラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/16 DS W	バージョン	パッケージ
注文番号	9202910000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248519019		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,5/16S OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9202900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248519026		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14S OR	バージョン	パッケージ
注文番号	9004560000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190286132		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14S W	バージョン	パッケージ
注文番号	9004590000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190862060		
数量	500 Stück		

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/16 ZH R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004410000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 赤色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190009397		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/20 ZH R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004920000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 赤色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482695		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/16D ZH SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004420000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190167455		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/20D SW ZH SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004750000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190055431		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST


PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6.0mm導体の公称断面積

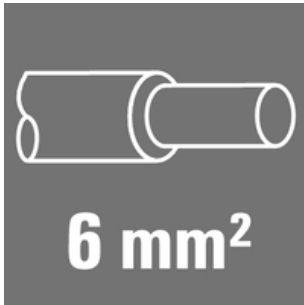

- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン	パッケージ
注文番号	9021130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190111731		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/26 SW	バージョン	パッケージ
注文番号	0565700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190026837		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/20D GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9019220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190151607		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/26D GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9019230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190072117		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/20 SW	バージョン	パッケージ
注文番号	0533500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190183905		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/26T GN	バージョン	パッケージ
注文番号	9021140000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190022501		
数量	100 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリ袋にバラ詰めて供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H1,0/14S GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9025970000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190063733		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/22DS R ZH	バージョン	パッケージ
注文番号	9036330000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 14 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248338566		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/15S ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	9018690000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248017720		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14S R	バージョン	パッケージ
注文番号	9018560000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190207984		
数量	500 Stück		

多包バッグ仕様



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性

1.5 ~ 16 mm² (AWG 16 - 6) の導体対応
 錫メッキ銅製
 DIN 46228 part 4 準拠

一般注文データ

種別	H4,0/19,5X GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9006750000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 10 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190332297		
数量	100 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14T ZH HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9037610000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493233		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14 ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9037230000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190853976		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/24D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037430000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493004		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/24 ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9037250000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492724		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/24T ZH HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9037630000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493271		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16T ZH HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9037620000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493264		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16 ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	9037240000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492717		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037410000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492984		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9037420000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492991		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/16D ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9037470000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493042	mm, 黒色	
数量	500 Stück		
種別	H1,5/26 ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9037310000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492786	mm, 赤色	
数量	100 Stück		
種別	H1,5/20D ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9037480000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493059	mm, 黒色	
数量	500 Stück		
種別	H1,5/20 ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9037300000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492779	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,5/16 ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	9037290000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492762	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,5/26D ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	9037490000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493066	mm, 黒色	
数量	100 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14 R BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004340000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14D SW BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9004350000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190005474		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14T SW BD	バージョン	パッケージ
注文番号	9021960000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190262389		
数量	500 Stück		

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 ZH OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004440000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 橙色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190198473		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14D ZH W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9004780000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190188481		
数量	500 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ
- ワイドモジュラーカラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18T OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9021250000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190159313		
数量	250 Stück		
種別	H4,0/18 GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	9026010000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190117382		
数量	250 Stück		

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H2,5/16DS BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9036220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 10 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248068012		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/12TS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9036200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248067992		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/16 TS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9036210000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248068005		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/12DS BL	バージョン	パッケージ
注文番号	9028490000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248049028		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:37:18 CEST

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H2,5/14TS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	9426770000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248160693		
数量	500 Stück		

種別	H2,5/14DS BL	バージョン	パッケージ
注文番号	1333100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190160364		
数量	500 Stück		

ポリ袋にバラ詰めて供給



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,34/11 S TK	バージョン	パッケージ
注文番号	9204090000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, ターコイズ	弛緩
GTIN (EAN)	4032248593026		
数量	500 Stück		

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

交換部品

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	9202810000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 Stück	

アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
注文番号	9054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
数量	1 Stück
種別	ERTE ES PZ 6 ROTO L
注文番号	2561810000
GTIN (EAN)	4050118570199
数量	1 Stück
種別	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L
注文番号	2566680000
GTIN (EAN)	4050118577105
数量	1 Stück