

## CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## アナログ出力付属電流トランスフォーマー

大きな電流 (100 ~ 500 A AC) を中間ステップなしでアナログ値に簡単に変換できます。限界値検出など、下流デバイスに適しています。

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 250 A, 出力: 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, ロード: 1 VA
注文番号	<a href="#">1531930000</a>
種別	CMA-3151-250-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337204
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/10/02 8:05:15 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	71 mm	奥行き (インチ)	2.795 inch
高さ	117.8 mm	高さ (インチ)	4.638 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.15 inch
正味重量	250 g		

## 技術プロパティ

保護度合い	IP20	公称周波数	50 Hz
定格熱持続電流 I <sub>サーマル</sub>	1.5 x I <sub>定格</sub>	絶縁クラス	E

## 通電導体の寸法

丸型コネクタ	28 mm	レール	30 x 10 mm
--------	-------	-----	------------

## 電気属性

ロード	1 VA	一次電流	250 A
二次電流	0...0.02 A	公差等級	0,5

## 出力

出力電圧、注意	0...10 V, 2...10 V (24 V DC 補助電圧使用時)	出力電流	0...20 mA, 4...20 mA (24 V DC 補助電圧使用時)
---------	--------------------------------------	------	--

## 絶縁協調

ガルバニック絶縁 公差等級	入力/出力間 0,5	テスト電圧	4 kV
------------------	---------------	-------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02
ECLASS 14.0	27-21-09-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/10/02 8:05:16 CEST



カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**CMA-3151-250-AO-24DC-05**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面

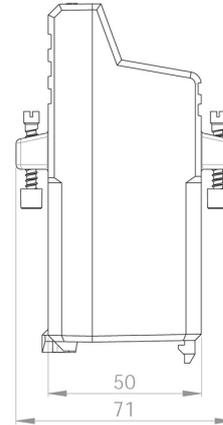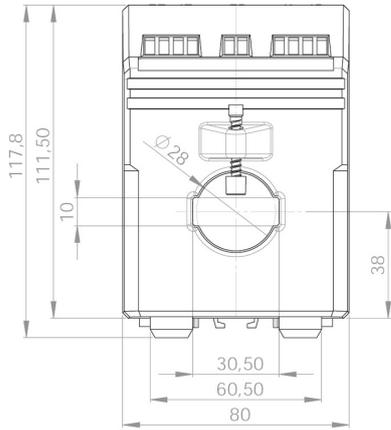

接続図

