

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE, 橙色
注文番号	1554000000
種別	IE-FCI-PWB-DE-OR
GTIN (EAN)	4050118360806
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:09:44 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 34 g

温度

動作温度 -5 °C...40 °C

一般データ

インサートの種別	電源大を挿入	コネクタ面	タイプ F
保護度合い	IP20	火炎荷重	770 kJ

一般基準

認証書番号 (DNV) TAA000022B

クランプ可能な導体

導体接続断面、ワイヤエンドフェルールなしフレキシブル	最小:	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²

導体接続断面、ワイヤエンドフェルール付で非常に柔軟

導体接続断面、フェルール端子なし極細線仕様	最大:	2.5 mm ²
	最小:	1.5 mm ²

導体接続断面、フェルール端子なし極細線仕様

導体接続断面、フェルール端子なし細線仕様

導体接続断面、フェルール端子付属細線仕様

導体接続断面、フェルール端子付属細線仕様	最小:	1.5 mm ²
	最大:	1.5 mm ²

導体接続断面、リジッド

導体接続断面、リジッド	最小:	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²

導体接続断面、極細線仕様フェルール端子	最小:	1.5 mm ²
	最大:	1.5 mm ²

接続方式 PUSH IN

被覆剥き長さ 10 mm

技術データ

ハウジング主要材質	ポリカーボネート PC	定格電圧 (AC)	250 V
定格電流	16 A		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

作成日 2024/10/02 7:09:44 CEST

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GL FrontCom
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Socket Insert Overview EN
	Socket Insert Overview DE
	Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONCONTACT EN
	FL FIELDWIRING EN
	PI PROFINET CABLING EN
	PI PROFINET CABLING EN


IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

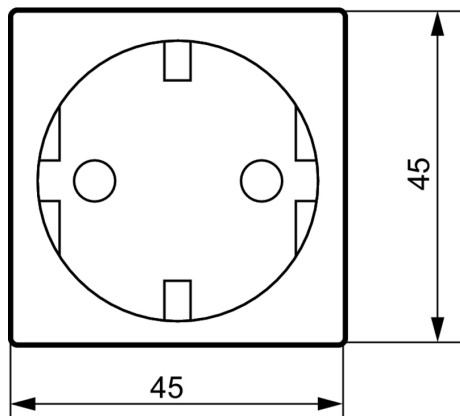

寸法図

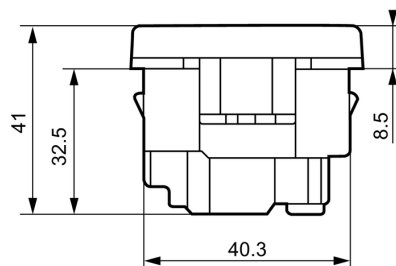

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットインサート対応レールアダプター



ワイドミュラーでは、産業用イーサネットのアクセサリを含め、必要なものをひとつのソースから入手できます。

お客様にとってのメリット：

- ツール
- 試験機器
- ケーブルブッシング
- キャビネット接続
- マーカー
- ダスト保護
- 電源パック
- 過電圧保護

一般注文データ

種別	IE-DINRAIL-AD-PWB
注文番号	2534680000
GTIN (EAN)	4050118546354
数量	1 Stück