

IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, VGA結合, 信号インサートVGA/HD15, ソケット/ソケット
注文番号	1556290000
種別	IE-FCI-HD15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:19:09 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 9 g

温度

動作温度 -55 °C...105

一般データ

インサートの種別	信号インサートVGA/ HD15	保護度合い	IP20
製品種類	VGA結合		

一般基準

証明書番号 (UR)	E497345	認証書番号 (DNV)	TAA000022B
------------	---------	-------------	------------

電気プロパティ

絶縁耐性	1000 MΩ at 500 V DC	耐電圧、接点 / 接点	1000 V _{eff} / 1 min
------	---------------------	-------------	-------------------------------

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E497345

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GL_FrontCom
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

作成日 2024/07/04 6:19:09 CEST


IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

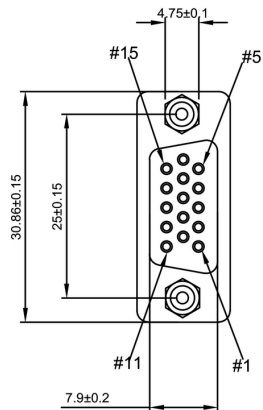

寸法図

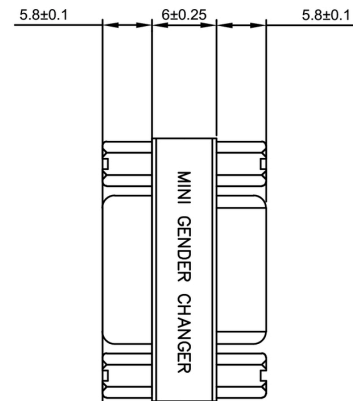

寸法図

