

## WQB WPD X08-09/2


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

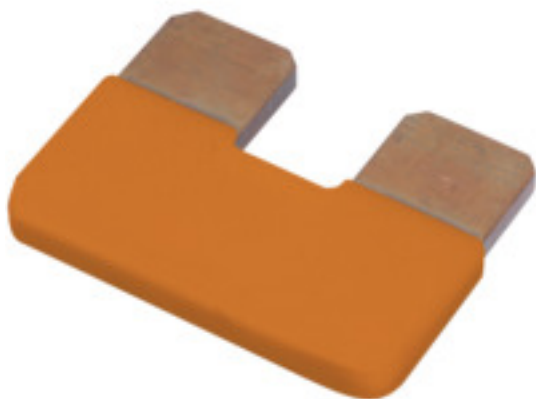

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, グレー, 353 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 51.10, 絶縁: はい, 幅: 74.6 mm
注文番号	<a href="#">1561900000</a>
種別	WQB WPD X08-09/2
GTIN (EAN)	4050118367096
数量	3 Stück

作成日 2024/08/27 16:44:44 CEST

## WQB WPD X08-09/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.276 inch
高さ	52.5 mm	高さ (インチ)	2.067 inch
幅	74.6 mm	幅 (インチ)	2.937 inch
正味重量	17.15 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	2
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	51.1 mm
--------------	---------

## 材料データ

材質	Wemid	色	グレー
----	-------	---	-----

## 評価データ

定格電流	353 A
------	-------

## 追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 16:44:44 CEST

**WQB WPD X08-09/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)