

WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

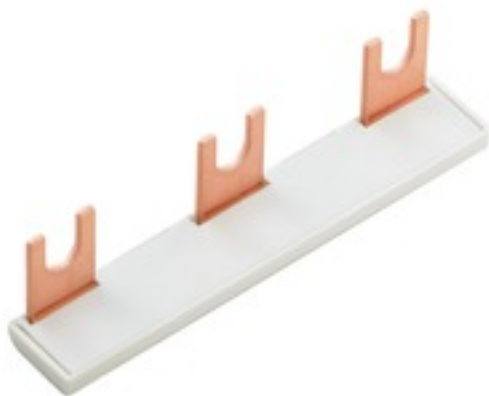

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, グレー, 135 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 31.50, 絶縁: はい, 幅: 80.2 mm
注文番号	1561990000
種別	WQB WPD X04/3
GTIN (EAN)	4050118367324
数量	20 Stück

作成日 2024/07/24 10:00:15 CEST

WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	19.6 mm	奥行き (インチ)	0.772 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.551 inch
幅	80.2 mm	幅 (インチ)	3.157 inch
正味重量	18.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	3	設置アドバイス	ねじ込み
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	31.5 mm
--------------	---------

材料データ

材質	Wemid	色	グレー
----	-------	---	-----

評価データ

定格電流	135 A
------	-------

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	ねじ込み

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	最大 135 A は、中間電源引込に限り適用可能
------	--------------------------

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/24 10:00:15 CEST

WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	