

## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

## 一般注文データ

バージョン	TwinMark, 導体およびケーブルマーカ、2.4 - 4.8 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1562670000</a>
種別	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M
GTIN (EAN)	4050118367270
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

作成日 2024/08/27 17:30:47 CEST

## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.03 inch
幅	7.6 mm	幅 (インチ)	0.299 inch
長さ	75,000 mm	長さ (インチ)	2,952.75 inch
正味重量	732 g		

## 温度

動作温度範囲	-55...105 °C
--------	--------------

## 一般データ

ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	シュリンクスリーブリール
ロールあたりの数	1	
動作温度範囲	-55...105 °C	
動作温度範囲、最大	105 °C	
動作温度範囲、最小	-55 °C	
印刷文字	非搭載	
印刷種別	ニュートラル	
幅	7.6 mm	
材質	ポリオレフィン	
組み合わせごとのマーカース数	1 シュリンクスリーブリール = 導体およびケーブルマーカース	
色	黄色	
長さ	75,000 mm	

## 導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	収縮率	2:1
導体外径	2.4 - 4.8 mm	導体外径、最大	4.8 mm
導体外径、最小	2.4 mm	導体断面、最大	4 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.75 mm <sup>2</sup>	接続配線の断面	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
推奨収縮温度	90 °C		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	外付けロールホルダー、1302920000 が必要
------	---------------------------

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 17:30:47 CEST

## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)[BS EN ISO 4589-2 1999](#)[EN 45545-2:2020](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1426210000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 Stück	

## THM MULTIMARK PLUS

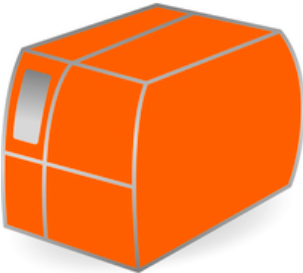

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MM PLUS ROLLER 110
注文番号	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück

## HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 THM MMP EXT.RH

注文番号 [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

数量 1 Stück

種別 THM MMP ROLLER 115

注文番号 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 Stück

種別 THM MMP ROLLER 30

注文番号 [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

数量 1 Stück