

## WQB B/24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

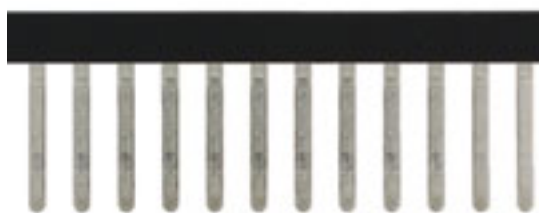

WQB B/24 157906



## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黒色, 極数: 24, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 123.22 mm
注文番号	<a href="#">1579060000</a>
種別	WQB B/24
GTIN (EAN)	4008190188597
数量	20 Stück

作成日 2024/07/29 13:32:22 CEST

## WQB B/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	2.5 mm	奥行き (インチ)	0.098 inch
高さ	23.5 mm	高さ (インチ)	0.925 inch
幅	123.22 mm	幅 (インチ)	4.851 inch
正味重量	8.13 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最大	70 °C
------	----------------	-----------	-------

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	24	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	5.1 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	錫メッキ銅	色	黒色
----	-------	---	----

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	24	定格電流、多極	24 A
種別	渡り配線コネクタ		

## 評価データ

定格電圧	800 V
------	-------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## WQB B/24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – 18599_WQB_B-24_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>