

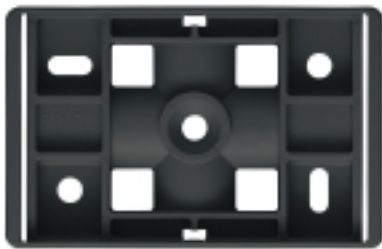
## CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| バージョン      | ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, 黒色 |
| 注文番号       | <a href="#">1631640001</a>      |
| 種別         | CC-H 85/54 SW                   |
| GTIN (EAN) | 4008190465254                   |
| 数量         | 20 Stück                        |

作成日 2024/09/04 1:26:56 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 13 mm   | 奥行き (インチ) | 0.512 inch |
| 高さ   | 90 mm   | 高さ (インチ)  | 3.543 inch |
| 幅    | 58 mm   | 幅 (インチ)   | 2.283 inch |
| 正味重量 | 0.025 g |           |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| UL 94 可燃性等級      | V-2                 |
| ハロゲン             | いいえ                 |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム MultiCard    |
| 動作温度範囲           | -40...100 °C        |
| 動作温度範囲、最大        | 100 °C              |
| 動作温度範囲、最小        | -40 °C              |
| 幅                | 58 mm               |
| 抵抗コード準拠の素材色      | 0                   |
| 推奨業種             | 機械                  |
| 材質               | ポリアミド66             |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 MultiCard = アクセサリ |
| 色                | 黒色                  |

## 装置マーカース

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

作成日 2024/09/04 1:26:56 CEST

## CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Natural



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | CB 365/7,5 NC              | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1279100000</a> | ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド 66, 540 N |
| GTIN (EAN) | 4008190104665              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | CB 360/4,5 NC              | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1279000000</a> | ケーブルストラップ, 4.5 x 360 mm, ポリアミド 66, 220 N |
| GTIN (EAN) | 4008190031459              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |