

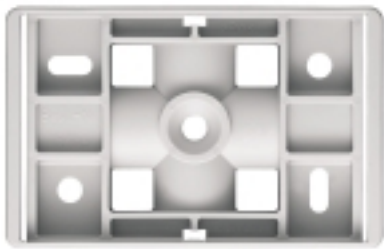
## CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, グレー
注文番号	<a href="#">1631640002</a>
種別	CC-H 85/54 GR
GTIN (EAN)	4008190465261
数量	20 Stück

作成日 2024/10/08 5:03:51 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	13 mm	奥行き (インチ)	0.512 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.543 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
正味重量	20.9 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2
ハロゲン	いいえ
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム MultiCard
動作温度範囲	-40...100 °C
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
幅	58 mm
抵抗コード準拠の素材色	8
推奨業種	機械
材質	ポリアミド66
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = アクセサリ
色	グレー

## 装置マーカース

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/10/08 5:03:51 CEST

## CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Natural



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

## 一般注文データ

種別	CB 360/4,5 NC	バージョン
注文番号	<a href="#">1279000000</a>	ケーブルストラップ, 4.5 x 360 mm, ポリアミド 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
数量	100 Stück	
種別	CB 365/7,5 NC	バージョン
注文番号	<a href="#">1279100000</a>	ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
数量	100 Stück	