

HDC 07A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイド ロッククランプ, 標準
注文番号	1652410000
種別	HDC 07A ALU
GTIN (EAN)	4008190402488
数量	1 Stück

HDC 07A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	60.5 mm	奥行き (インチ)	2.382 inch
高さ	47.3 mm	高さ (インチ)	1.862 inch
幅	36.5 mm	幅 (インチ)	1.437 inch
取付寸法 - 幅	30 mm	正味重量	18 g

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	サイズ	1
シーリング	NBR	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	上部 / 底部 / 蓋	下部
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	締付けトルク	0.5 Nm
色 (RAL)	RAL 1001	設計	標準

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP65 (電源接続時)	締付けトルク	0.5 Nm

寸法

ハウジングBの高さ	23 mm	ハウジングの全長	25.2 mm
基準B1の高さ	3 mm	幅の基準C1	30 mm
幅ハウジングC	24.2 mm	穴ピッチ長 A2	30 mm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油

作成日 2024/08/27 20:32:34 CEST

HDC 07A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22fae20d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3a9677b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c1dc97e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@32e27417 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@47fd02cc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f2727f7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4db34954 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6c50de39 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@43145a1d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@753ac517 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2294cb0d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@48df6870 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@297a17c4
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。
------	--

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/08/27 20:32:34 CEST

HDC 07A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – 1652410000 HDC_07A_ALU_STP.dxf CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技術文書	1652410000 HDC_07A_ALU_STP_Blatt_1.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 07A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

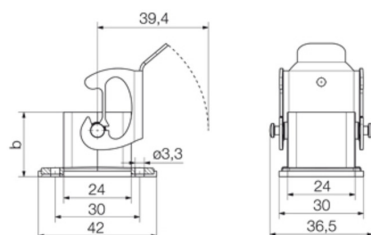

HDC 07A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A DODL 2BO	バージョン
注文番号	1665760000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422783	
数量	1 Stück	
種別	HDC 07A DMDL 2BO	バージョン
注文番号	1665770000	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422790	
数量	1 Stück	