

## HDC 07A AWLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイド ロックランプ, 標準
注文番号	<a href="#">1652420000</a>
種別	HDC 07A AWLU
GTIN (EAN)	4008190402471
数量	1 Stück

## HDC 07A AWLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	66 mm	奥行き (インチ)	2.598 inch
高さ	53 mm	高さ (インチ)	2.087 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.457 inch
取付寸法 - 幅	30 mm	正味重量	23 g

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル導入口	アングル
サイズ	1	シーリング	NBR
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	下部	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
締付けトルク	0.5 Nm	色 (RAL)	RAL 1001
設計	標準		

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP65 (電源接続時)	締付けトルク	0.5 Nm

## 寸法

ケーブル導入口	アングル	ハウジングBの高さ	27 mm
ハウジングの全長	42 mm	基準B1の高さ	3 mm
幅の基準C1	42 mm	幅ハウジングC	24 mm
穴ピッチ長 A2	30 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/24 12:06:34 CEST

## HDC 07A AWLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@34f3bdfb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@191750fa de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a4e780d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7356350a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a6352fe de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@79d059c8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2087d8ef de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@623b4790 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@220f1d8b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@596a0e1b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4734f579 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7f8b2dc8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25b284f7
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報     ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/07/24 12:06:34 CEST

## HDC 07A AWLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1652420000_HDC_07A_AWLU_STP_Blatt__1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC 07A AWLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

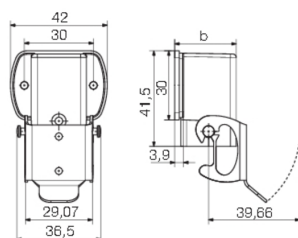

## HDC 07A AWLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 07A DODL 2BO	バージョン
注文番号	<a href="#">1665760000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422783	
数量	1 Stück	
種別	HDC 07A DMDL 2BO	バージョン
注文番号	<a href="#">1665770000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422790	
数量	1 Stück	