

## HDC 07A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口 サイズ: PG 11
注文番号	<a href="#">1652460000</a>
種別	HDC 07A KOLU 1PG11G
GTIN (EAN)	4008190402532
数量	1 Stück

## HDC 07A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.071 inch
幅	36.5 mm	幅 (インチ)	1.437 inch
正味重量	26 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	PG 11
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	1
ハウジング設計	カップリングハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	下部	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	PG 11
種別	カップリング拡張パーツ	締付けトルク	0.5 Nm
色 (RAL)	RAL 1001	設計	標準

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP65 (電源接続時)	締付けトルク	0.5 Nm

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	54 mm
ハウジングの全長	27 mm	幅ハウジングC	27 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油

作成日 2024/10/04 1:22:58 CEST

## HDC 07A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2539d95d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@393ec27e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e8848d4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13aba33 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6aa27878 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25406a60 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@79d258f4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2ded8edf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@54f552a2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72402136 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@193ed272 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@58e42cfc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@267a1500
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

作成日 2024/10/04 1:22:58 CEST

## HDC 07A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1652460000_HDC_07A_KLU_1PG11G_STP_Blatt_1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC 07A KOLU 1PG11G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

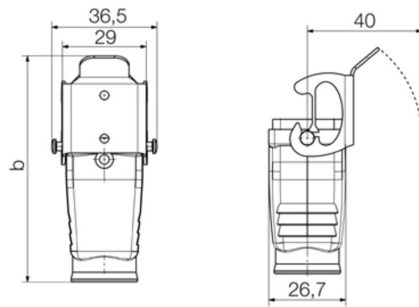

## HDC 07A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 07A DODL 2BO	バージョン
注文番号	<a href="#">1665760000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422783	
数量	1 Stück	
種別	HDC 07A DMDL 2BO	バージョン
注文番号	<a href="#">1665770000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422790	
数量	1 Stück	