

## HDC 24D TOBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 注文番号       | <a href="#">1654920000</a>  |
| 種別         | HDC 24D TOBO 1PG29G   |
| GTIN (EAN) | 4008190407926   |
| 数量         | 1 Stück   |

## HDC 24D TOBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |       |          |            |
|------|-------|----------|------------|
| 高さ   | 72 mm | 高さ (インチ) | 2.835 inch |
| 幅    | 55 mm | 幅 (インチ)  | 2.165 inch |
| 正味重量 | 245 g |          |            |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## バージョン

|              |                     |              |               |
|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| BG           | 4                   | Moduplug®に最適 | はい            |
| クランプのバージョン   | サイドロッククランプ          | ケーブル取り入れ口サイズ | PG 29         |
| ケーブル導入口      | スレッド付き              | サイズ          | 4             |
| ハウジング設計      | 上部ケーブル導入口, プラグハウジング | ロックシステム設計    | 上部のサイドロッククランプ |
| 上部 / 底部 / 蓋  | 上部                  | 上部ケーブル取り入れ口数 | 1             |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0                   | 内付スレッド       | PG 29         |
| 種別           | プラグ                 | 色 (RAL)      | RAL 7035      |
| 設計           | 高                   |              |               |

## 一般データ

|           |               |           |              |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| EMC ハウジング | いいえ           | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム  |
| ロック素子の材質  | ステンレススチール、防錆性 | 保護度合い     | IP65 (電源接続時) |
| 表面仕上      | 粉体塗装          |           |              |

## 寸法

|          |        |           |       |
|----------|--------|-----------|-------|
| ケーブル導入口  | スレッド付き | ハウジングBの高さ | 72 mm |
| ハウジングの全長 | 73 mm  | 幅ハウジングC   | 43 mm |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

|      |            |
|------|------------|
| 物質   | アセトン       |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 掘削油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | ディーゼル      |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | エチルアルコール   |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性         |

作成日 2024/07/12 19:39:48 CEST

## HDC 24D TOBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|      |        |
|------|--------|
| 物質   | 作動油    |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 冷却剤    |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 汗      |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質   | 水      |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 紫外線    |
| 耐薬品性 | 不安定    |
| 物質   | オゾン    |
| 耐薬品性 | 不安定    |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3   |
| SCIP       | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f  |
| 耐薬品性       | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3d415cda de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@75bf758<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@68f5d747 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66ffb21c<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@516f9595 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@9d649d7<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f5fe845 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@54abcce0<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@794538dd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@42665ed3<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@724b9b1a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@788d857f<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@285ec963 |

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus)         | E92202    |

## ダウンロード

|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>   |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| 製品変更通知       | <a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a><br><a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a> |
| 技術文書         | <a href="#">1654920000_HDC_24D_TOBO_1PG29G_STP_Blatt__1.pdf</a>  |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| ブローシャー       | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>   |

作成日 2024/07/12 19:39:48 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC 24D TOBO 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

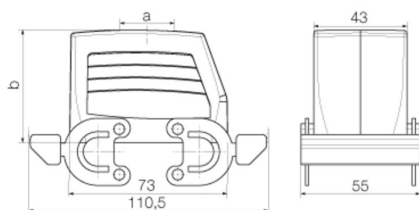

## HDC 24D TOBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC 10B DMDQ 4B0           | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1665250000</a> | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ |
| GTIN (EAN) | 4008190421953              | ウジング上部カバー, 上部のサイドロックランプ, 標準                |
| 数量         | 1 Stück                    |  |